


プロファイル

## エンドコネクター

ECN8040×16

¥ 下記一覧

RoHS

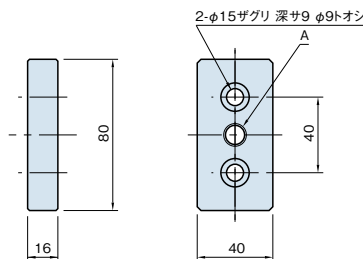

材質	亜鉛ダイキャスト
処理	塗装
カラー	ブラック

⚠ Line8プロファイル専用です。


品番	A	質量 (g)	価格	単位
ECN8040×16-M10	M10×1.5	253	2,700	個
ECN8040×16-M12	M12×1.75	251	2,200	
ECN8040×16-M16	M16×2	241		

## エンドコネクター

ECN8080×16

¥ 下記一覧

RoHS

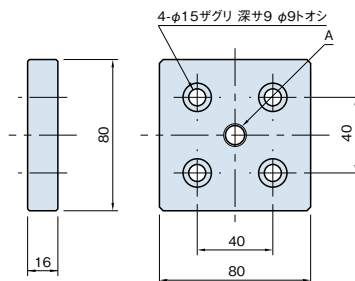

材質	亜鉛ダイキャスト
処理	塗装
カラー	ブラック

⚠ SPE8080Nにはご使用  
いただけません。

品番	A	質量 (g)	価格	単位
ECN8080×16-M10	M10×1.5	461	3,400	個
ECN8080×16-M12	M12×1.75	459	2,900	
ECN8080×16-M16	M16×2	449		
ECN8080×16-M20	M20×2.5	440	3,000	

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フィットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド  
パーツ

技術データ