 



ウォール プロファイル

WSP ¥ 下記一覧

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル

品番	仕様	A	B	C	質量 (kg/m)	価格	単位
WSP 40N-3M	定寸3000mm+切りしろ	34	1.3	11.8	0.21	1,800	本
WSP 40N-(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)					800	m
WSP 80N-3M	定寸3000mm+切りしろ	74			0.55	4,100	本
WSP 80N-(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)					1,750	m
WSP120N-3M	定寸3000mm+切りしろ	114	2.5	12	0.82	5,800	本
WSP120N-(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)					2,450	m
WSP160N-3M	定寸3000mm+切りしろ	154			1.09	7,900	本
WSP160N-(必要長さ)mm	寸法切り(最大3000mm)					3,250	m

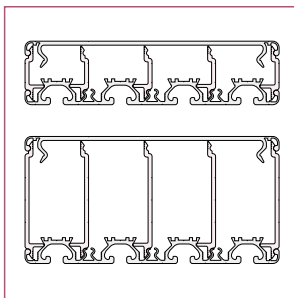

コンジットを組むときの側壁面にご使用ください。コンジット内部の仕切りにも利用できます。