

## TRIK

## トライアングル ノブ

標準 在庫品

RHS SUS

材質の特性  
P.2175

追加加工

ネジ  
カット  
ネジ  
組付け  
P.2138~

Original ELESA Model VTT,VTT-CLEAN.

eles

ワンタッチ  
着脱  
ワンタッチ  
スライドロック  
レバー

ノブ

ハンドル  
& グリップ  
インジケータ  
& スケール  
アクチュエータ  
ユニット

取手

ヒンジ  
& ラッチオイルキャップ  
& ゲージアジャスター  
フット  
& キャスタ

テンションナー

ガイド  
レールガイド  
ローラーベアリング  
コンポーネントスライド  
レールスイッチ  
ドッグダンパー  
& 防振部品

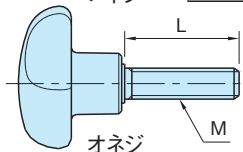
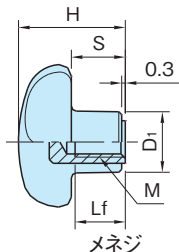
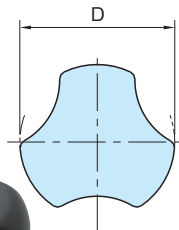
ブランジャー

自動化  
クランプワンタッチ  
クランプクランプ  
& ストッパーサポーター  
& スペーサーワーク  
グリッパーボルト  
& ナット位置決め  
部品治具交換  
システム

ベース

パイプ  
& パキューム

吊具

工場用  
無線機器各種  
サービス

ノブ	メネジ・オネジ
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック つや消しホワイト	SUS304

## ■メネジ

ブラック		ホワイト		D	M	H	D <sub>1</sub>	S	Lf	質量 (g)
品番	価格	品番	価格							
TRIK25-M 5	400	TRIK25-M 5-CL	600	25	M 5×0.8	20	12	10	10	9
TRIK32-M 6	670	TRIK32-M 6-CL	1,000	32	M 6×1	23	14	11.5		19
TRIK40-M 8	820	TRIK40-M 8-CL	1,100	40	M 8×1.25	27	16	13.5	13	24
TRIK50-M10	1,100	TRIK50-M10-CL	1,400	50	M10×1.5	30	19	15	17	37

## ■オネジ

ブラック	D	M	H	D <sub>1</sub>	S	L	質量 (g)	価格
品番								
TRIK25-M 5×10	25	M 5×0.8	20	12	10	10	8	320
TRIK25-M 5×16						16	9	340
TRIK32-M 6×16	32	M 6×1	23	14	11.5	16	15	370
TRIK32-M 6×20						20	16	380
TRIK32-M 6×30						30	19	400
TRIK40-M 8×20	40	M 8×1.25	27	16	13.5	20	28	620
TRIK40-M 8×30						30	32	680
TRIK40-M 8×40						40	36	740
TRIK50-M10×20	50	M10×1.5	30	19	15	20	47	1,000
TRIK50-M10×30						30	57	1,100
TRIK50-M10×40						40	67	1,200

## 特長

- ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。
- 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。

## 技術データ

使用温度 max.130℃ min.-30℃

## 追加加工を承ります!

