


CP-TCW

トルクコントロールレンチ

標準 在庫品 **RHS**

IMAO

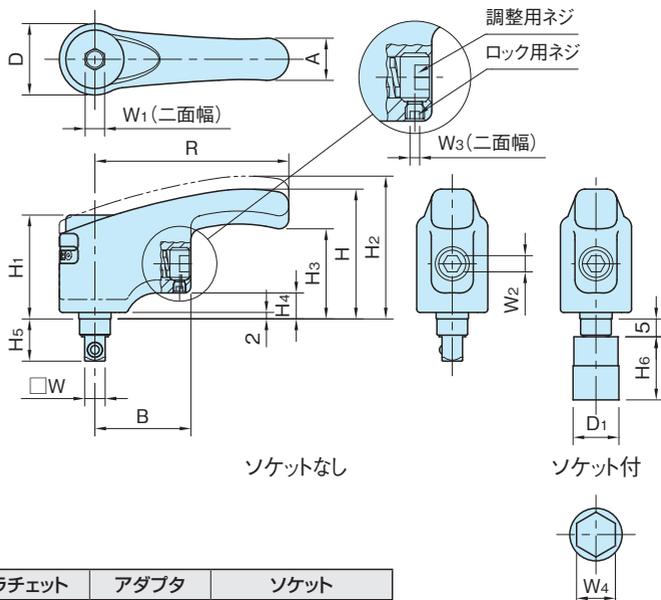

タイプ	レバー	ラチェット	アダプタ	ソケット
CP-TCW	SCM440 焼入焼戻 塗装	SCM415 浸炭焼入 四三酸化鉄皮膜	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	— クロムバナジウム鋼(Cr-V) クロムメッキ
CP-TCW-S	オレンジ			

サイズ	W (差込角)	R	H	D	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	A	B	W ₁	W ₂	W ₃	
CP-TCW	6	6.3	60	40	22	32	44	27.5	8	13	13	30	6	5	2
	8		75	48	26	38	52.5	33			9	15	37	8	
CP-TCW-S	10	9.5	90	57	32	45	62.5	39.5	10.5	16.5	18	39	10	6	2.5

サイズ	トルク設定範囲 (N・m)	
CP-TCW	6	1~3.5
CP-TCW-S	8	2~5.4
	10	3~8

■ソケットなし

品番	質量 (g)	価格
CP-TCW 6	166	10,500
CP-TCW 8	284	11,500
CP-TCW10	467	12,500

■ソケット付

品番	W ₄	D ₁	H ₆	質量 (g)	価格
CP-TCW 6-S	10	13.8	25	183	11,000
CP-TCW 8-S	13	17.8		314	12,000
CP-TCW10-S	17	23.8	30	529	13,000