

# オプションパーツ

## ライトコントロールフィルム (LC) / IKHM-LC IKFVH-LC

■ご使用の環境によって熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。


型式		適用照明
IKHM-25/30-LC-A	IKHM-25/30-LC-B	IHM-25/30
IKHM-66/60-LC-A	IKHM-66/60-LC-B	IHM-66/60
IKHM-108/114-LC-A	IKHM-108/114-LC-B	IHM-108/114
IKHM-150/142-LC-A	IKHM-150/142-LC-B	IHM-150/142
IKHM-214/226-LC-A	IKHM-214/226-LC-B	IHM-214/226

型式	適用照明
IKFVH-40-LC	IFVH-40
IKFVH-50-LC	IFVH-50
IKFVH-70-LC	IFVH-70




## 照明取り付けアームセット / IHA series

■リング照明などの取り付けに最適です。可動式のため、仮セッティングや実験にも適しています。



### 使用例

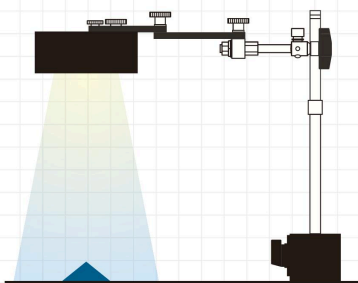

IHA-150A/MB-B

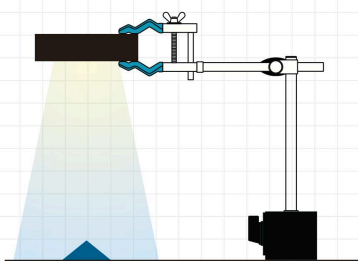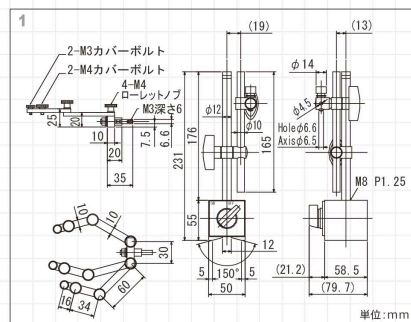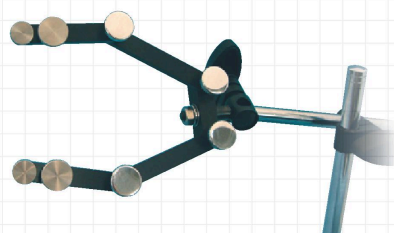


IHA-MB-B-C1

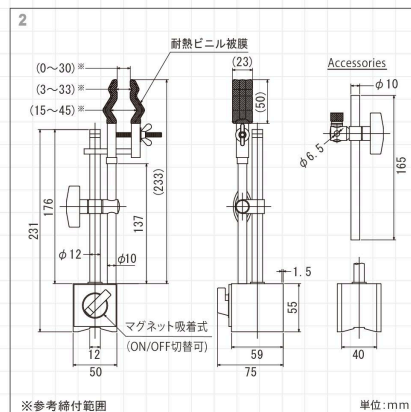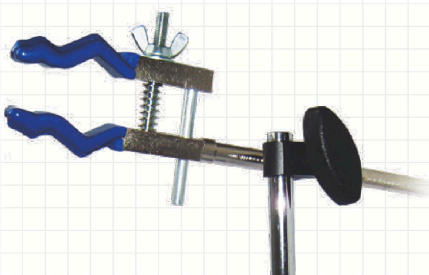

型式	仕様	外形図
IHA-150A/MB-B	取付部ピッチ30~150mmの照明取り付け可能	1
IHA-MB-B-C1	保持部厚さ30mmまでの機器取り付け可能	2

## テレセントリックレンズ用フラットリング照明取り付けホルダー

■IDR-F33/16□S(□には発光色)とφ16テレセントリックレンズの固定にご利用いただけます。

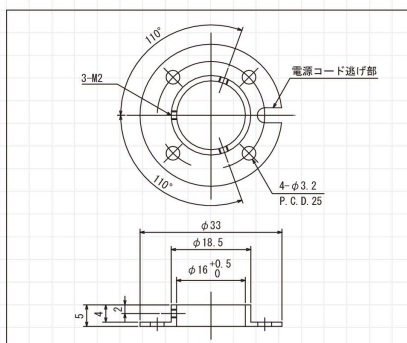

型式	適用照明
IHL-33/16-5	IDR-F33/16RS IDR-F33/16WS