

# MJ

## メカジョイント® シリーズ

### リジッドカップリング Rigid coupling

(高剛性・高トルクタイプ) (for high torque and rigidity)




#### 特長

Features

- 軸径φ20～φ150までのサイズをラインアップ**  
Wide range of models for shaft diameters ranging from φ20 to φ150mm.
- 高い許容伝達トルク**  
High torque transmission capacity.
- 耐スラスト荷重が大きい**  
Handles large thrust loads.

#### 構造

Structure

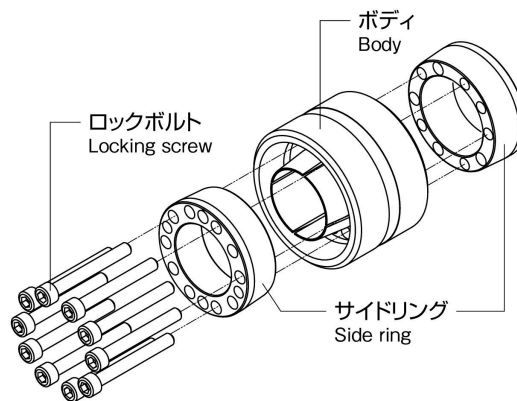

#### 仕様

Specifications

型式 Type	最大許容トルク Maximum torque capacity	許容スラスト荷重 Thrust capacity	締付トルク Tightening torque	価格 Price
	N・m	N	N・m	¥
MJ-20	240	24100	15.7	10,000
MJ-22	320	29800	15.7	11,000
MJ-25	400	31300	15.7	11,900
MJ-28	440	34500	15.7	13,000
MJ-30	470	37600	15.7	13,400
MJ-32	605	40100	15.7	14,500
MJ-35	705	47400	15.7	14,900
MJ-40	1165	63900	39.3	16,200
MJ-45	1490	72100	39.3	17,600
MJ-50	1940	79400	39.3	19,400
MJ-55	2055	95000	39.3	20,900
MJ-60	2370	109800	39.3	21,800
MJ-65	2890	117800	39.3	23,400
MJ-70	4575	142700	78.5	27,000
MJ-75	4780	148100	78.5	31,000
MJ-80	5370	160000	78.5	35,300
MJ-90	6910	166200	78.5	38,600
MJ-100	8620	184300	78.5	45,400
MJ-110	10110	188800	78.5	55,800
MJ-120	17090	247300	137.3	67,200
MJ-130	17715	257700	137.3	82,800
MJ-140	20620	283200	137.3	97,200
MJ-150	22050	305700	137.3	120,000

CADデータ [2D (DXF・DWG) 3D (ACIS・STEP)] は弊社ホームページにてダウンロードできます。  
CAD data [2D (DXF・DWG) 3D (ACIS・STEP)] CAD data downloadable here:

<http://isel.jp>

Click