


掃除口付滴水試験用ソケット (COS-T)

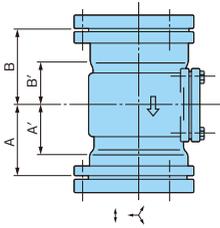


単位: mm

呼び	端面～中心		管つき当たり部 ～管つき当たり部	
	A	B	A'	B'
2	96	96	70	60
2½	100	100	70	60
3	105	105	77	60
4	110	110	77	60
5	115	115	79	60
6	115	115	76	60
8	120	130	72	60

- 上部接続側は、付属のバックンをご使用下さい。(P.37 参照)
- 蓋のボルトはねじ山を破損しないように、均一に締めて下さい。

片側 JIS フランジソケット (S-F)

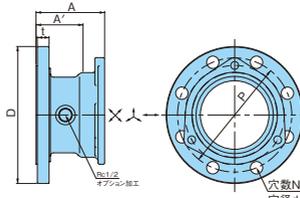


単位: mm

呼び	端面～		フランジ部				
	A	A'	D	t	P	d	N
2	84	62	155	16	120	19	4
2½	87	62	175	18	140	19	4
3	97	69	185	18	150	19	4
4	105	72	210	18	175	19	8
5	115	79	250	20	210	23	8
6	125	86	280	22	240	23	8
8	145	97	330	22	290	23	12
8×10	210	162	400	22	355	23	12

- 材質は FCD450 ダクタイルです。
- 塗装はカチオン電着塗装 (黒色) です。
- フランジは、JIS B 2238 10K 並型フランジの基準寸法に準拠しています。
- オプション加工 (別途料金) により、圧力計器、水抜き配管の取り付けが可能です。

90° 両 Y (WST)

受注生産品です。

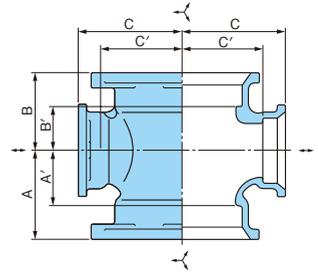


単位: mm

呼び	端面～中心			管つき当たり部 ～中心		
	A	B	C	A'	B'	C'
4×2	87	76	101	54	43	79

掃除口付伸縮継手 (VCO-S)


受注生産品です。

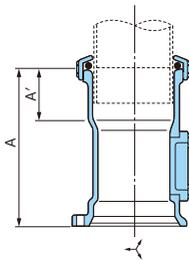

単位: mm

呼び	端面～端面		管つき当たり部 ～端面
	A	A'	
2½	167	60	60
3	194	70	70
4	215	70	70


差込 90° エルボ (90° L-B)

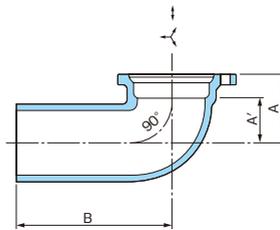

単位: mm

呼び	端面～中心		管つき当たり部 ～中心
	A	B	
1½	49	150	30
2	58	150	36
2½	70	150	45
3	80	180	52
4	99	250	66

差込 45° エルボ (45° L-B)

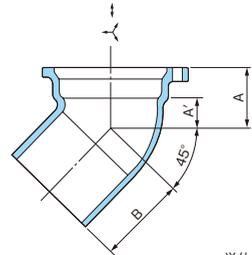

単位: mm

呼び	端面～中心		管つき当たり部 ～中心
	A	B	
1½	36	140	17
2	42	140	20
2½	50	160	25
3	56	96	28
4	68	200	35
5	79	200	43