
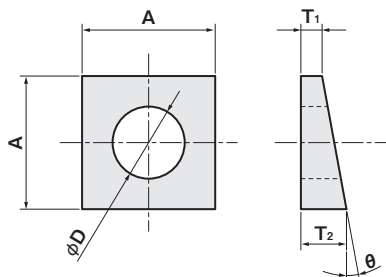


## テーパ角座金

当日出荷  
受付16時

片面がテーパになっているため、C型鋼や型鋼の固定時などにご使用いただけます。

IQコード 021401

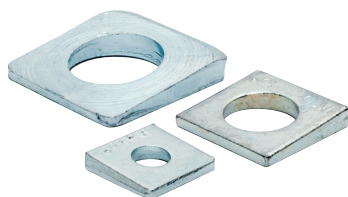

単位：mm

材質／表面処理  
鉄／ユニクロメッキ

角度 $\theta$	対応 ネジ	$\phi D$	A	$T_1$	$T_2$	10枚入	
						品番	価格 (円)
5	M8	9.0	22	2.5	4.5	ZFM0805	400
	M10	11.0	22	2.5	4.5	ZFM1005	300
	M12	14.0	25	2.5	4.5	ZFM1205	600
	M14	16.0	31	3	6	ZFM1405	800
	M16	18.0	31	3	6	ZFM1605	600
	M20	22.0	39	3	6	ZFM2005	900
	M22	24.0	43	3	6	ZFM2205	1,500
	M24	26.0	48	3	7	ZFM2405	2,200
	M30	32.0	58	3	8	ZFM3005	4,300
8	M10	11.0	22	1.5	5.0	ZFM1008	700
	M12	14.0	25	2	6	ZFM1208	700
	M16	18.0	31	2.5	7.0	ZFM1608	900
	M20	22.0	39	3	8	ZFM2008	1,400
	M22	24.0	43	3	8	ZFM2208	2,100
	M24	26.0	48	3	9.0	ZFM2408	2,700

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング  
板厚セットベアリング用  
シムリング

シムCタイプ

フランジ用  
シムリングキー溝付  
シムリングベース用シム  
(1溝)ベース用シム  
(2溝)ベース用シム  
(1穴)ベース用シム  
(2穴)ベース用シム  
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加工

オプション

技術資料