


ガイドレールの抜け止めや位置決めにご使用いただけます。
ウレタン(ボルト)付のタイプは衝撃音を緩和します。

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

CAD
2D

抜け止め用 LSD

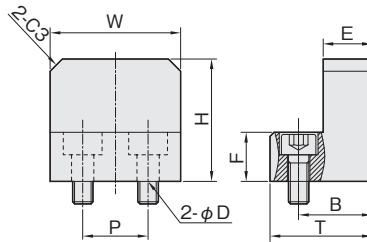

単位 : mm

IQコード **080404**

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本

リニアストッパー

セットベース



LSG



LSD



LSC



LSE



LSM



LSF



LSV



LSW



LSX



LSY



LSZ


抜け止め用

コンパクト

ストッパーブロック

ストッパーボルト
ウレタンボルト

位置決め用 LSDN

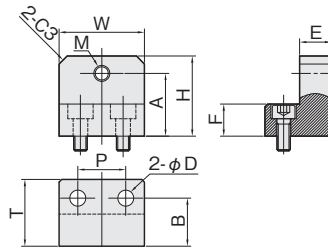


単位 : mm

IQコード **080103**

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本

位置決め用 LSDN-N


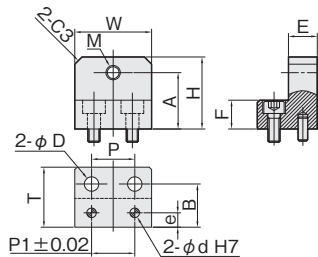


単位 : mm

IQコード **080102**

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ノックピンm6 (SUJ2)…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ノックピンm6 (SUJ2)…2本

ウレタン付 LSDU

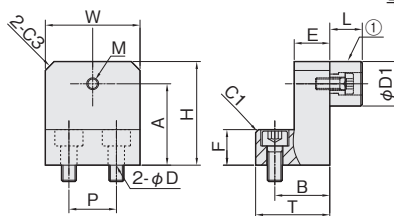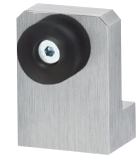


単位 : mm

IQコード **080202**

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.558)…1個
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ①ウレタン (SBU15.20.25/P.558)…1個

ウレタンボルト付 LSDN-U

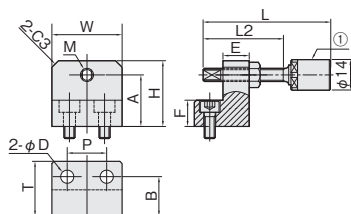

単位 : mm

IQコード **080302**

材質 / 表面処理	付属品
鉄 SS400 / 黒染め	六角穴付ボルト (SCM435/黒染め)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.558)…1本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7)…2本 ①ウレタンボルト (SBUH6.8/P.558)…1本

※L, L2寸法についてはP.558「SBUH」をご参照ください。

※本製品は練岩田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。