

セミオーダー ケーブルベヤサポーター LBタイプ



3日後出荷
受付15時

RoHS2
適合品

ご希望のサイズに対応。1個から製作します。

IQコード 210103

単位：mm

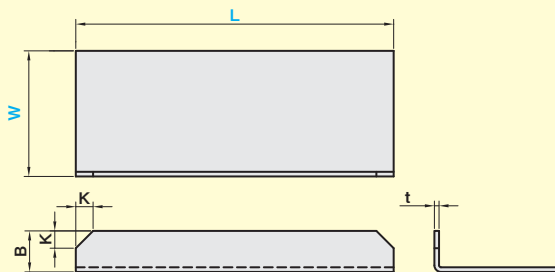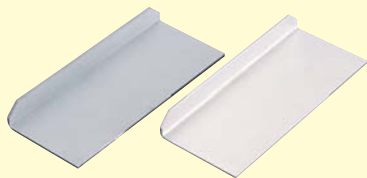

鉄 板厚：t 2.3
SUS 板厚：t 2.0

材質

鉄 ポンデ鋼板

ステンレス SUS304

品番

CBLB 幅 W - 長さ L - 材質

幅W	B	K	長さL/価格(円)				材質
			200~400	401~600	601~800	801~1,000	
50~100	20	10	2,000	2,800	3,700	4,200	F 鉄 (ボンデ鋼板)
101~150	25	15	2,400	3,500	4,500	5,500	
151~200	35	20	2,800	4,200	5,300	6,900	
幅W	B	K	長さL/価格(円)				材質
			200~400	401~600	601~800	801~1,000	
50~100	20	10	3,700	5,300	6,700	7,200	S ステンレス (SUS304)
101~150	25	15	4,500	6,400	7,200	8,200	
151~200	35	20	5,300	7,500	8,600	9,600	

W、Lの指定寸法は10mm単位です。

※曲げ加工による金型痕が残ります。

注文例

幅W = 150mm
長さL = 1000mm
CBLB 150 - 1000 - S
材質 = ステンレス

セミオーダー



追加工

取付穴
▶P.530