

トリム 板厚1.6mm用(対応板厚0.8~2.4mm)

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です。

IQコード 140103



本体	芯金
TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ(A5052)
PVC(塩化ビニール)	アルミ(A3004)

トリム&トリムシール
ラインプロ
バンパープロ

トリム&トリムシール

バンパープロ

ラインプロ

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

19mm用

ラバーシール

トリム

トリム(抗菌)

エッジガード

トリムシール

トリムシール

トリムシール


フラップシール

ラバーエッジトリム






オプション

技術資料

表面模様

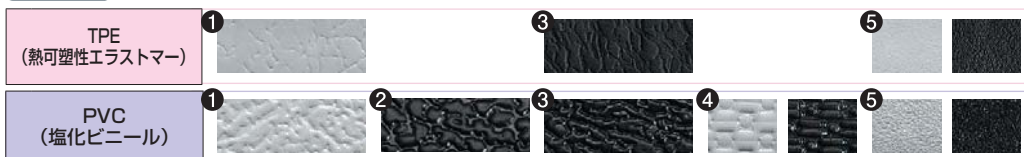

単位：mm

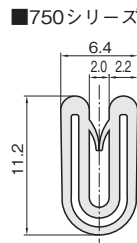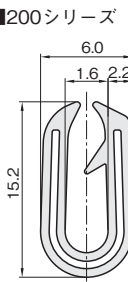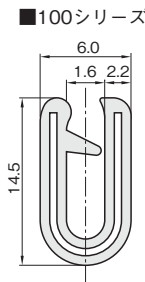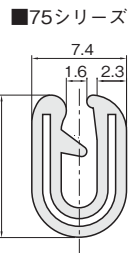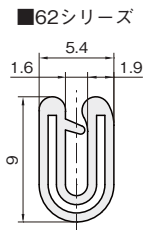

注文例

62 - 16 - B - 3 T - L 2

.....1本あたりの長さ = 2m

.....表面模様 = ③

シリーズ (対応板厚)	材質	色	表面模様	▼75m/巻		▼15m/巻		▼m販売	
				品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様 □：長さ	価格(円)/m
62 (1.2~1.6)	TPE	黒	③ ⑤	S62-16-B-○T	28,900	62-16-B-○T	6,500	62-16-B-○T-L□	580
	PVC			S62-16-B-○	28,700	62-16-B-○	6,300	-	-
75 (1.2~2.0)	TPE	黒	③ ⑤	S75-16-B-○T	34,100	75-16-B-○T	7,600	75-16-B-○T-L□	740
		白	① ⑤	S75-16-W-○T		75-16-W-○T		75-16-W-○T-L□	
	PVC	黒	③ ⑤	S75-16-B-○	33,600	75-16-B-○	7,400	-	-
		白	① ⑤	S75-16-W-○		75-16-W-○		-	-
100 (1.2~2.4)	TPE	黒	③ ⑤	S100-16-B-○T	42,000	100-16-B-○T	9,500	100-16-B-○T-L□	840
		白	① ⑤	S100-16-W-○T		100-16-W-○T		100-16-W-○T-L□	
	PVC	黒	③ ④ ⑤	S100-16-B-○	40,400	100-16-B-○	8,900	-	-
		白	① ④ ⑤	S100-16-W-○		100-16-W-○		-	-
200 (0.8~2.0)	PVC	黒	③	S200-16-B-3	40,400	200-16-B-3	8,900	-	-
750 (0.8~2.0)	PVC	黒	②	S750-16-B-2	33,600	750-16-B-2	7,400	-	-

オプション

溶着

▶P.694

※TPEのみ