

SUPER PIASTA

複合ステンレス製ドリルねじ

締結部はSUS-305J1の耐蝕性

スーパーピアスタ®

SUS材の良いとこどり

焼入硬化性のあるステンレスと、


耐蝕性に優れるステンレスが

1本の**ドリルねじ**に

さらに表面処理で生地の光沢を生かし


メッキいらすの**特殊パシペート仕上げ**

頭部磁性無し

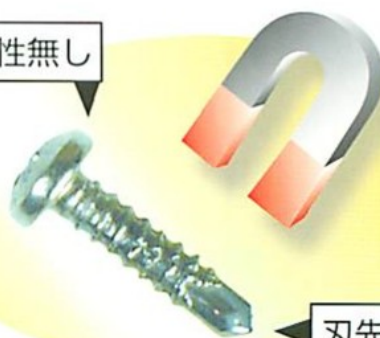

刃先磁性有り

切削性と耐蝕性

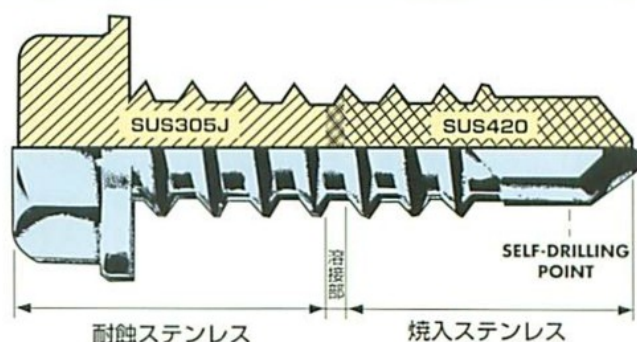

特徴

1.表面処理

ステンレスの光沢が生きています。特殊パシペート仕上げ

2.複合金属製

頭部と締結部はオーステナイト系、ドリル先はマルテンサイト系ステンレス

3.安心の強度

ISO (国際規格) 強度区分A2-700Nを保証

4.山がつぶれにくい

焼入れ硬化したねじ部です。

5.省力化に貢献

ドリル刃の切れ味は抜群。低荷重での自ら相手材を切削下穴明け不要の省力化

6.耐蝕性に優れ美麗

外部使用や壁材の後付けする各種金物の取り付けに最適。耐蝕性が良く、美観を損ねません。

PAN 50-02-1030

サイズ	入数	適応板厚
4×13	1,000本×10箱	1.2~1.6
4×16	1,000本×10箱	1.2~2.3
4×19	700本×10箱	1.2~3.2
4×25	500本×10箱	
5×16	600本×10箱	1.6~3.2
5×19	500本×10箱	
5×25	500本×10箱	

サラ 50-02-1031

サイズ	入数	適応板厚
4×16	1,000本×10箱	1.2~1.5
4×19	1,000本×10箱	1.2~2.3
4×25	500本×10箱	1.2~3.2
5×19	500本×10箱	1.6~2.3
5×25	500本×10箱	1.6~3.2

HEX 50-02-1032

サイズ	入数	適応板厚
5×19	1,000本×4箱	1.6~3.2
5×25	1,000本×4箱	1.6~4.0
5×35	500本×4箱	

