


# PYBM

## ユニオンYプラグ



### Union Y plug

樹脂製


Plastic body

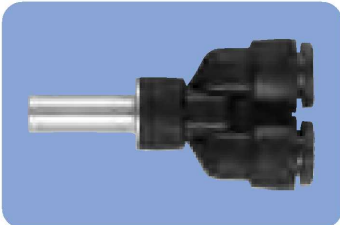

ユニオンYプラグ/UNION Y PLUG

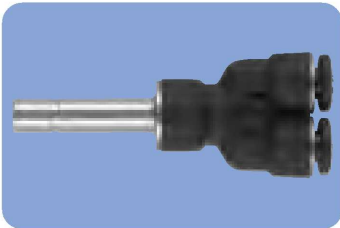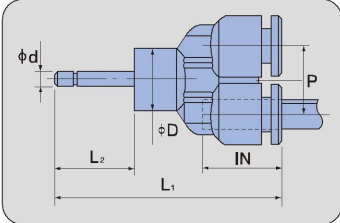

異径ユニオンYプラグ/UNION Y PLUG OF DIFFERENT DIAMETERS

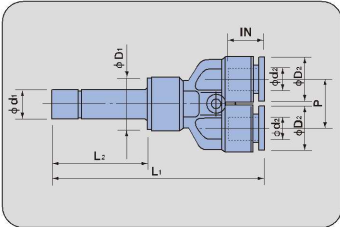

ユニオンYプラグ/UNION Y PLUG

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)	φd (mm)	φD (mm)	P (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	IN (mm)	重量 WEIGHT (g)	最小内径 ORIFICE (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm <sup>2</sup> )	
										ナイロンチューブ NYLON TUBE	ウレタンチューブ POLYURETHANE TUBE
PYBM- 4-PM	4	4	10.5	11	53	24	13	9	2.5	2.4	2.4
PYBM- 6-PM	6	6	12.5	13	56	25	14	12	3	6.1	6.1
PYBM- 8-PM	8	8	14.5	14	58	26	15	15	6	14.4	8.9
PYBM-10-PM	10	10	19	20	74	29	19	50	7.5	22.0	16.4
PYBM-12-PM	12	12	22	23	82	31	21	46	9	28.0	19.9

異径ユニオンYプラグ/UNION Y PLUG OF DIFFERENT DIAMETERS

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED φd <sub>2</sub> (mm)	φd <sub>1</sub> (mm)	φD <sub>1</sub> (mm)	φD <sub>2</sub> (mm)	P (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	IN <sub>1</sub> (mm)	重量 WEIGHT (g)	最小内径 ORIFICE (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm <sup>2</sup> )	
											ナイロンチューブ NYLON TUBE	ウレタンチューブ POLYURETHANE TUBE
PYBM- 6- 4-PM	4	6	12.5	10.5	11	55.5	25	13	—	2.5	6.1	6.1
PYBM- 8- 6-PM	6	8	14.5	12.5	13.3	57.5	26	14	—	3.5	13.6	13.6
PYBM-10- 8-PM	8	10	19	14.5	15.5	67	28	15	—	4.5	22.0	18.4
PYBM-12-10-PM	10	12	22	19	20	80.5	30	19	—	7.5	28.0	23.5

PYBMはMシリーズ以外との接続はできません。  
PYBM can only be connected with the M series.