



WYU

ユニオンY

Union Y

樹脂製

Plastic body

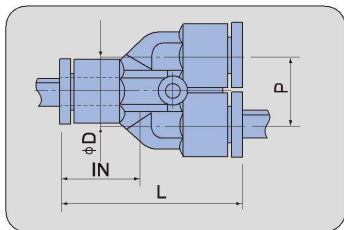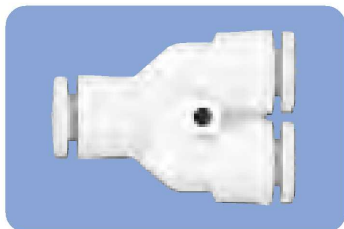

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)	φD (mm)	P (mm)	L (mm)	IN (mm)	重量 WEIGHT (g)	最小内径 ORIFICE (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm ²)	
								ナイロンチューブ NYLON TUBE	ウレタンチューブ POLYURETHANE TUBE
WYU-06	6	14	15	39	17	13	4.0	6.1	6.1
WYU-08	8	17	18	45	18	18	6.0	14.4	9.7
WYU-10	10	19	20	49	19	24	7.5	22.0	13.2
WYU-12	12	22	23	54	21	40	9.0	28.0	22.0

WYU-08、WYU-10及びWYU-12に取り付け穴はありません。

There is no bolt hole for fixation in "WYU-08", "WYU-10" and "WYU-12".



WYP

ユニオンYプラグ

Union Y plug

樹脂製

Plastic body

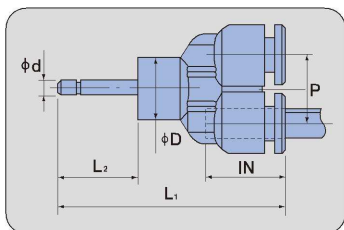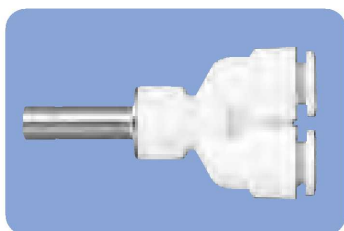

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)	φd (mm)	φD (mm)	P (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	IN (mm)	重量 WEIGHT (g)	最小内径 ORIFICE (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm ²)	
										ナイロンチューブ NYLON TUBE	ウレタンチューブ POLYURETHANE TUBE
WYP-06	6	6	12	15	58.5	25	17	18	4.0	6.1	6.1
WYP-08	8	8	17	18	67.0	27	18	24	6.0	13.6	8.9
WYP-10	10	10	19	20	78.0	29	19	50	7.5	22.0	16.4
WYP-12	12	12	22	23	85.0	32	20	46	9.0	28.0	19.9

WYPはWシリーズ以外との接続はできません。

WYP can only be connected with the W series.