



PUP

隔壁ユニオン

Bulkhead union

黄銅製

Brass

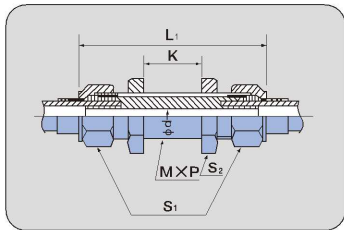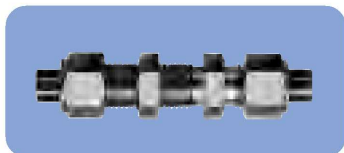

ミリ系列/METRIC SERIES

| 部品番号 PART NO. | 適用チューブ TUBE SIZE TO BE USED 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm) | 六角対辺 HEX (mm) | | φd (mm) | L ₁ (mm) | K 最大パネル厚 MAX. PANEL THICKNESS (mm) | M×P (mm) | 重量 WEIGHT (g) | 有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm ²) |
|------------------|---|---------------------|----------------|------------|------------------------|--|-------------|---------------------|--|
| | | S ₁ | S ₂ | | | | | | |
| PUP- 8×6 -BS | 8×6 | 14 | 17 | 5.0 | 47 | 19 | 12×1 | 44 | 16.0 |
| PUP-10×7.5-BS | 10×7.5 | 17 | 19 | 6.5 | 50 | 19 | 15×1 | 59 | 27.0 |
| PUP-12×9 -BS | 12×9 | 19 | 22 | 8.0 | 52 | 21 | 17×1 | 88 | 36.0 |
| PUP- 4×2.5-BS | 4×2.5 | 10 | 14 | 1.5 | 45 | 18 | 8×1 | 26 | 1.6 |
| PUP- 6×4 -BS | 6×4 | 12 | 14 | 3.0 | 45 | 17 | 10×1 | 35 | 6.0 |
| PUP- 8×5 -BS | 8×5 | 14 | 17 | 4.0 | 47 | 19 | 12×1 | 44 | 11.0 |
| PUP-10×6.5-BS | 10×6.5 | 17 | 19 | 5.5 | 50 | 19 | 15×1 | 59 | 20.0 |
| PUP-12×8 -BS | 12×8 | 19 | 22 | 7.0 | 52 | 21 | 17×1 | 88 | 30.0 |



UNG

ガードワイヤー付袋ナット

Union nut with guard spring

黄銅製

Brass

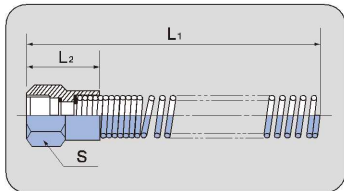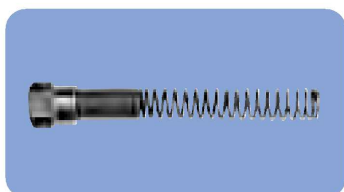

ミリ系列/METRIC SERIES

| 部品番号 PART NO. | 適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm) | L ₁ (mm) | L ₂ (mm) | S 六角対辺 HEX (mm) |
|------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| UNG-04 | 4 | 65 | 14 | 10 |
| UNG-06 | 6 | 70 | 15 | 12 |
| UNG-08 | 8 | 95 | 15 | 14 |
| UNG-10 | 10 | 104 | 17 | 17 |
| UNG-12 | 12 | 105 | 18 | 19 |

UNGのスリーブは、ミリ系列スリーブがご使用になれます。
Please use Metric series cone for UNG.

S スリーブ

Cone

樹脂製

Plastic



標準色：グレー
Standard color : gray

ミリ系列/METRIC SERIES

| 部品番号 PART NO. | 適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm) |
|------------------|---|
| S-04 | 4 |
| S-06 | 6 |
| S-08 | 8 |
| S-10 | 10 |
| S-12 | 12 |
| S-16 | 16 |



標準色：ブラック
Standard color : black

インチ系列/INCH SERIES

| 部品番号 PART NO. | 適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm) |
|------------------|---|
| S-1/8 | 3.18 |
| S-3/16 | 4.76 |
| S-1/4 | 6.35 |
| S-5/16 | 7.94 |
| S-3/8 | 9.53 |
| S-1/2 | 12.70 |

脱着毎に交換して下さい。
Please replace new cone every time when detaching it.

M スリーブ

Cone

黄銅製

Brass



ミリ系列/METRIC SERIES

| 部品番号 PART NO. | 適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm) |
|------------------|---|
| M-04 | 4 |
| M-06 | 6 |
| M-08 | 8 |
| M-10 | 10 |
| M-12 | 12 |
| M-16 | 16 |

このスリーブは、袋ナットを手締め後、約1回転締付けて下さい。
After tightening the union nut by hand, turn once with a spanner to secure the cone.
脱着毎に交換して下さい。
Please replace new cone every time when detaching it.

UN 袋ナット

Union nut

黄銅製

Brass



ミリ系列/METRIC SERIES

| 部品番号 PART NO. | 適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm) |
|------------------|---|
| UN-04 | 4 |
| UN-06 | 6 |
| UN-08 | 8 |
| UN-10 | 10 |
| UN-12 | 12 |
| UN-16 | 16 |

インチ系列/INCH SERIES

| 部品番号 PART NO. | 適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm) |
|------------------|---|
| UN-1/8 | 3.18 |
| UN-3/16 | 4.76 |
| UN-1/4 | 6.35 |
| UN-5/16 | 7.94 |
| UN-3/8 | 9.53 |
| UN-1/2 | 12.70 |