

■ クランプ時ハンドル横型
Horizontal handle toggle clamp



No.38D

品番 38D



38D JAN 4580455760156

HANDLE MOVE: 85° ARM MOVE: 65°

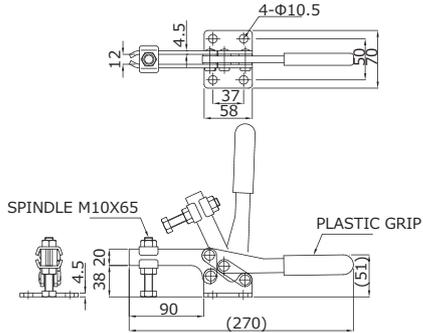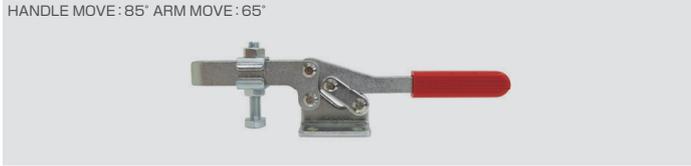

締圧力 HoldingCapacity	5.0kN (500kgf)
質量 Weight	740g
最大高 Max height	205mm
最大長 Max length	270mm
最大幅 Max width	70mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M10×65スピンドル (Spindle) 1本 ナット (Nut) 2個 座金 (Washer) 2枚



No.38DS

品番 38DS



38DS JAN 4580455760163

HANDLE MOVE: 85° ARM MOVE: 65°

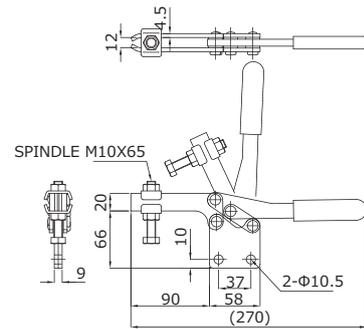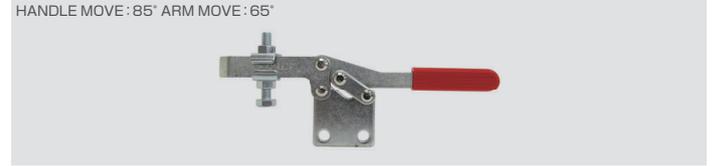

締圧力 HoldingCapacity	5.0kN (500kgf)
質量 Weight	720g
最大高 Max height	730mm
最大長 Max length	235mm
最大幅 Max width	26mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	ストレートベース (Straight base)
付属品 Accessories	M10×65スピンドル (Spindle) 1本 ナット (Nut) 2個 座金 (Washer) 2枚


No.41A

品番 41A



41A JAN 4580455760279

HANDLE MOVE: 50° ARM MOVE: 71°

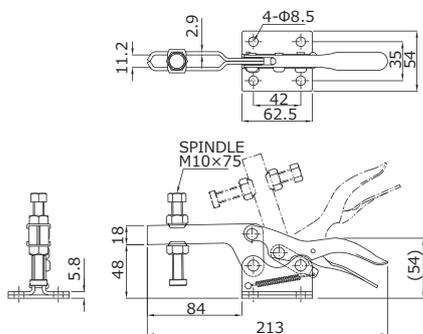

締圧力 HoldingCapacity	2.5kN (250kgf)
質量 Weight	510g
最大高 Max height	130mm
最大長 Max length	213mm
最大幅 Max width	54mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M10×75スピンドル (Spindle) 1本 ナット (Nut) 2個 座金 (Washer) 2枚


No.41C

品番 41C



41C JAN 4580455760286

HANDLE MOVE: 70° ARM MOVE: 90°

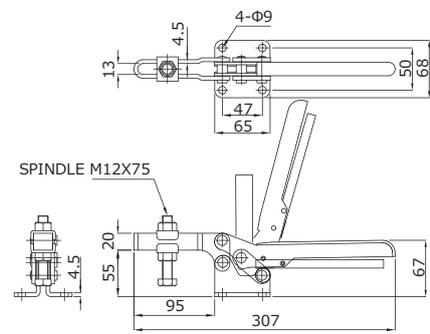

締圧力 HoldingCapacity	3.5kN (350kgf)
質量 Weight	1,025g
最大高 Max height	230mm
最大長 Max length	307mm
最大幅 Max width	68mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M12×75スピンドル (Spindle) 1本 ナット (Nut) 2個 座金 (Washer) 2枚