

# MICRO CERAMIC HEATER


## マイクロセラミック ヒーター

### 【プレート型】

型式	仕様
----	----



#### PLATE TYPE HEATER

MODEL NO	SPEC	W 0.5	T 0.1	L 1±1	L 2±2	L 3±1.5
SCP 20	DC.AC, W±10%	20	1.2	55	70	70
SCP 15	DC.AC, W±10%	15	1.2	55	70	70
SCP 10	DC.AC, W±10%	10	1.2	55	70	70
SCP 7	DC.AC, W±10%	7	1.2	50	65	70

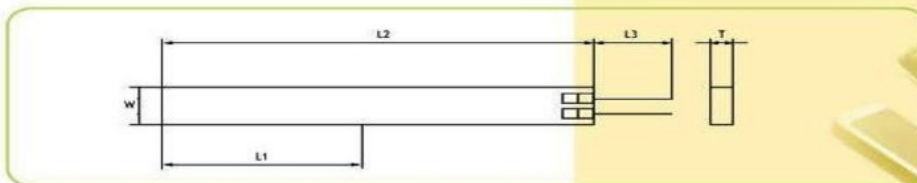

#### NOTE

1. **WATTAGE** : AT SATURATION POINT ON BARE HEATER
2. **INSULATION RESISTANCE** : 500 VDC - 100 MEG OHM MIN (AT 23°C)
3. **DIELECTRIC STRENGTH** : 3,750 VAC FOR 1SEC (AT 23°C),  
LEAK CURRENT TO LESS THAN 5 MEGA UNDER
4. **UNIT** : mm

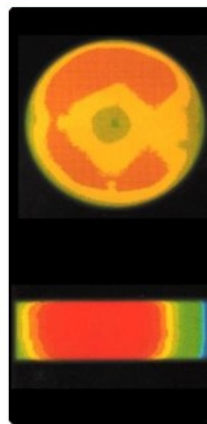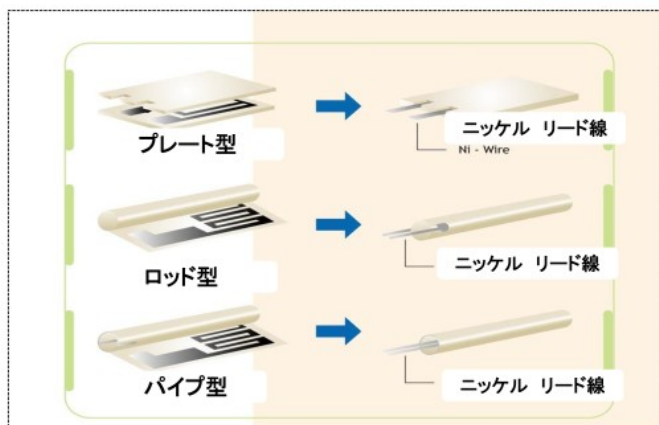

#### 【備考】

1. 容量: ヒーター単体での飽和温度
2. 絶縁抵抗: 500 VDC - 100 ㎍Ω MIN(23°C)
3. 絶縁強度: 3,750VAC/分(23°C) 漏洩電流 5㎍以下
4. 単位: mm
5. ロッド型、パイプ型の仕様に関しては、お問合せください。
5. 仕様に応じた特注品(サイズ、電圧、容量など)も承りますので、ご相談ください。

#### 【温度仕様詳細】

最高到達温度	: 800°C
通常使用温度	: 30°C~500°C
熱伝導率	: 20.4°C
比熱	: 0.74°C
熱膨張係数	: 7.6 x 10 <sup>-6</sup>

電熱技術で暮らしも心も暖める



株式会社 加島

電熱のことなら何でもご相談ください。

電話 : 06-6922-5541

FAX : 06-6922-5545