


③ アンギュラ形状

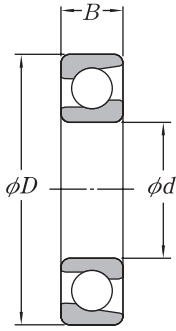


主な寸法表

主要寸法(mm)				呼び番号
d	D	B		
10	26	8		7000
	30	9		7200
	35	11		7300
12	28	8		7001
	32	10		7201
	37	12		7301
15	32	9		7002
	35	11		7202
	42	13		7302
17	35	10		7003
	40	12		7203
	47	14		7303
20	42	12		7004
	47	14		7204
	52	15		7304
25	47	12		7005
	52	15		7205
	62	17		7305

主要寸法(mm)				呼び番号
d	D	B		
30	55	13		7006
	62	16		7206
	72	19		7306
35	62	14		7007
	72	17		7207
	80	21		7307
40	68	15		7008
	80	18		7208
	90	23		7308
45	75	16		7009
	85	19		7209
	100	25		7309
50	80	16		7010
	90	20		7210
	110	27		7310




- ツバ付形状(呼び記号:NR)も製作しております。
- 上記以外のサイズも製作しております。

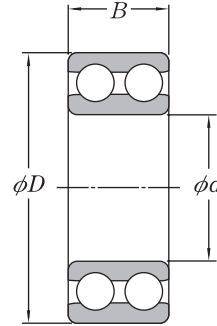

主な寸法表

主要寸法(mm)				呼び番号
d	D	B		
10	30	14.3		5200
12	32	15.9		5201
15	35	15.9		5202
	42	19		5302
17	40	17.5		5203
	47	22.2		5303
20	47	20.6		5204
	52	22.2		5304
25	52	20.6		5205
	62	25.4		5305
30	62	23.8		5206
	72	30.2		5306
35	72	27		5207
	80	34.9		5307
40	80	30.2		5208
	90	36.5		5308
45	85	30.2		5209
	100	39.7		5309
50	90	30.2		5210
	110	44.4		5310

④ 自動調心形状

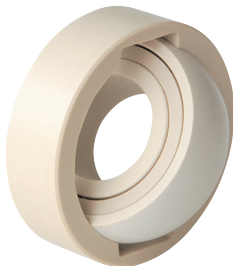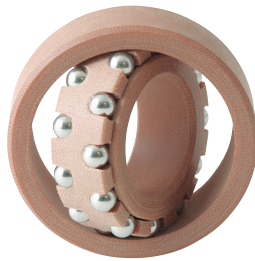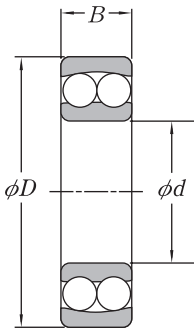

二重構造形状もあります。

主な寸法表

主要寸法(mm)				呼び番号
d	D	B		
10	30	9		1200
	30	14		2200
	35	11		1300
	35	17		2300
12	32	10		1201
	32	14		2201
	37	12		1301
	37	17		2301
15	35	11		1202
	35	14		2202
	42	13		1302
	42	17		2302
17	40	12		1203
	40	16		2203
	47	14		1303
	47	19		2303
20	47	14		1204
	47	18		2204
	52	15		1304
	52	21		2304

主要寸法(mm)				呼び番号
d	D	B		
25	52	15		1205
	52	18		2205
	62	17		1305
	62	24		2305
30	62	16		1206
	62	20		2206
	72	19		1306
	72	27		2306
35	72	17		1207
	72	23		2207
	80	21		1307
	80	31		2307
40	80	18		1208
	80	23		2208
	90	23		1308
	90	33		2308

- 上記以外のサイズも製作しております。