


STP-A, ST-A 単相単巻変圧器

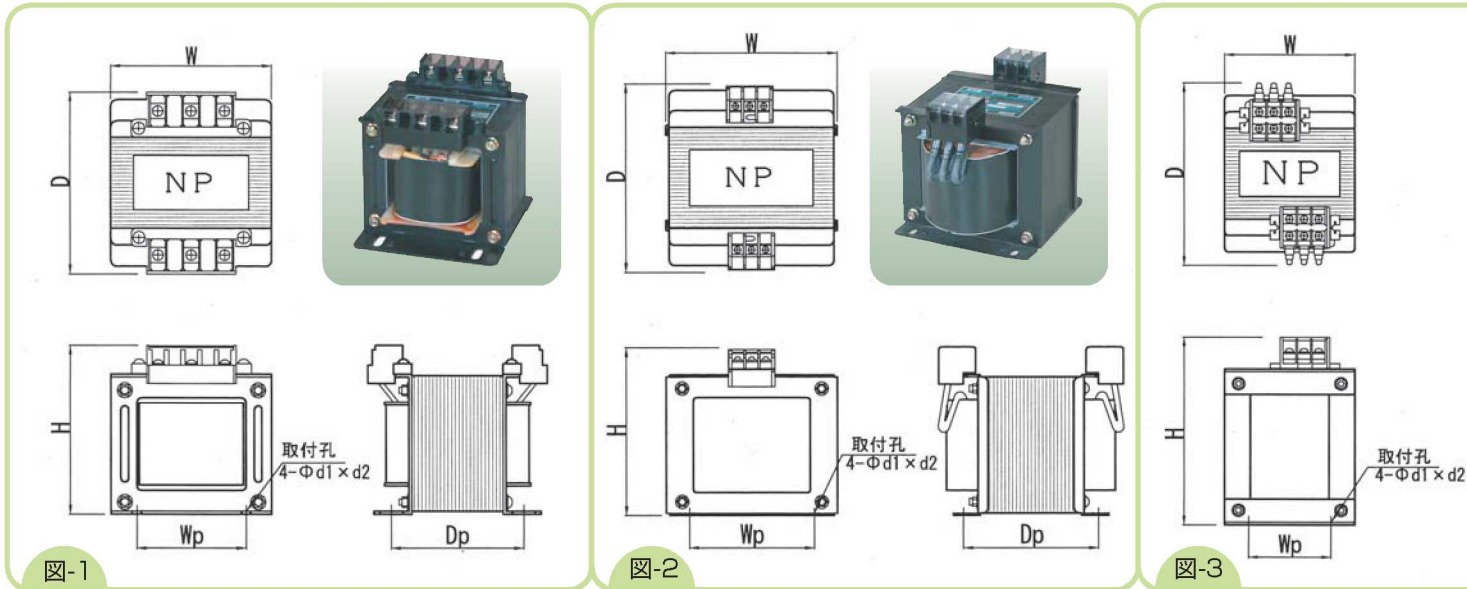

図および写真は、代表例です。

STP-A, ST-A

1次電圧 200,220V

2次電圧 100,110V

品番	容量 (VA)	2次電流 (A)	寸法 (mm)							端子ネジ (mm)		耐熱クラス	端子種別	図面番号	質量 (kg)
			W	D	H	Wp	Dp	d1	d2	1次	2次				
STP - 100A	100	0.9	79	88	87	55	60	5.5	10	4	4	A	ブロック	図-1	1.3
STP - 150A	150	1.36	86	98	94	62	70	5.5	10	4	4	A	ブロック	図-1	2
STP - 200A	200	1.81	86	103	94	62	75	5.5	10	4	4	A	ブロック	図-1	2.3
STP - 300A	300	2.72	96	98	102	65	64	5.5	12	4	4	A	ブロック	図-1	2.6
STP - 500A	500	4.54	106	118	109	72	87	6.5	15	4	4	A	ブロック	図-1	4.3
STP - 1000A	1k	9.09	152	140	147	111	78	7	11	4	4	A	ブロック	図-2	7
STP - 1500A	1.5k	13.6	152	165	147	111	98	7	11	4	4	A	ブロック	図-2	9.5
STP - 2000A	2k	18.1	152	175	147	111	108	7	11	4	4	A	ブロック	図-2	11.8
STP - 3000A	3k	27.2	143	200	207	90	140	7.5	20	5	5	A	ブロック	図-3	19.2
STP - 4000A	4k	36.3	143	230	210	90	170	7.5	20	5	6	A	ブロック	図-3	24.2
STP - 5000A	5k	45.4	160	200	231	90	140	7.5	20	5	6	A	ブロック	図-3	25
STP - 6000A	6k	54.5	160	240	231	90	160	7.5	20	5	6	A	ブロック	図-3	29.4
STP - 7500A	7.5k	68.1	250	240	270	180	130	12	21	6	8	B	ブロック	図-4	39.4
STP - 10KA	10k	90.9	250	260	270	180	150	12	21	6	8	B	ブロック	図-4	48.5
ST - 12KA	12k	109	250	260	290	180	170	12	21	6	8	B	ブロック	図-5	46
ST - 15KA	15k	136	280	270	350	200	170	12	21	6	10	B	ブロック	図-5	62
ST - 20KA	20k	181	280	280	350	200	180	12	21	8	10	B	ブロック	図-5	75
ST - 25KA	25k	227	290	300	410	250	180	12	21	12	16	H	ボルト	図-6	70
ST - 30KA	30k	272	290	310	420	250	190	12	21	12	16	H	ボルト	図-6	77

※表中記載の寸法・質量は標準値です。

※機能・性能の改良などにより予告なく仕様が変更される場合があります。