

硬質ダクト N.S.

カナフレックスリサイクルシステム対象製品



特長

1. 脱塩ビ製品
2. 優れた耐熱性をそなえている。
3. 温度変化によるタワミの少ない構造です。
4. 自由自在に曲げることができます。
5. 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です。(当社比)
6. 気密性をそこなわず、50%まで伸縮自在です。
7. ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。
8. ナイフなどで簡単に切断でき、しかも接続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻きつけるだけで接続できます。
9. 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途

- スポットクーラー用
- 空調(送排気)用
- 木工・金属研磨機集塵用




口元カバー



取り付けにくい場合は、お湯などで温めて柔らかくしてから取り付けて下さい。

接合例

管同士をねじ込んでつなぎ合わせることができます。

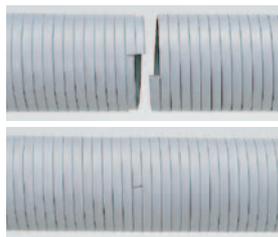

接合部にビニールテープを巻いて下さい。

口径変化例


口径を自在に拡大・縮小できます。



口径変化範囲

呼称 (mm)	(インチ)	口径変化範囲(mm)		伸縮比 (%)
		拡大	縮小	
55	2	71	42	150
65	2½	84	49	150
75	3	97	57	150
90	3½	117	68	150
100	4	130	75	150
125	5	162	94	150
150	6	195	113	150
175	7	227	132	150
200	8	260	150	150
250	10	300	213	130
300	12	345	255	130

構造図

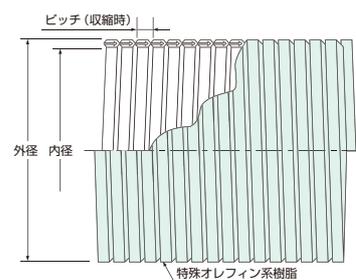

規格

品番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容 曲げ半径 mm	使用温度範囲 ℃
		mm	インチ							
DC-NS-H-055--	T	55	2	55.0	61.8	7.5	495	10	140	-10~80
DC-NS-H-065--	T	65	2½	65.0	71.8	7.5	566	10	155	-10~80
DC-NS-H-075--	T	75	3	75.0	81.8	7.5	663	10	175	-10~80
DC-NS-H-090--	T	90	3½	90.0	96.8	7.5	806	10	210	-10~80
DC-NS-H-100--	T	100	4	100.0	106.8	7.5	949	10	230	-10~80
DC-NS-H-125--	T	125	5	125.0	132.2	7.5	1163	10	300	-10~80
DC-NS-H-150--	T	150	6	150.0	157.2	7.5	1357	10	350	-10~75
DC-NS-H-175--	T	175	7	175.0	182.2	7.5	1632	10	400	-10~75
DC-NS-H-200--	T	200	8	200.0	207.2	7.5	1805	10	450	-10~75
DC-NS-H-250--	T	250	10	250.0	260.0	10.5	2754	4	650	-10~70
DC-NS-H-300--	T	300	12	300.0	310.0	10.5	3366	4	780	-10~70

(注) 末尾のTは定尺を示します。カットの場合はM単位で長さが入ります。
(例) 「φ100を5Mの場合」 DC-NS-H-100-05