

ユニクロボード釘

ユニクロボード釘

FN KNフジニッタイ

ユニクロ



特徴 ユニクロめっきを施してあるため錆にくく、美しい。

用途 耐火ボード、ラスボード、せっこうボード


| 商品コード/入数 | | サイズ(mm) | 本数/kg |
|---------------|--------------|---------|-------|
| 25kg(1kg×25箱) | 24kg(4kg×6箱) | | |
| 86111625 | 86121625※ | 16×25 | 2,150 |
| 86111632 | 86121632※ | 16×32 | 1,650 |
| 86111638※ | — | 16×38 | 1,400 |

スクリュー釘

光沢メッキスクリュー釘

FN KNフジニッタイ

光沢めっき

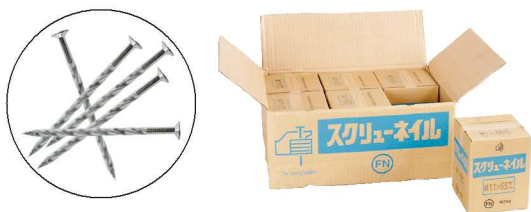

特徴 胴部をねじ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用する。形状規格は溝の条数、角度により定まる。

用途 パレット、重量梱包材、石綿スレート板
フレシキルボード、一般木材

| 商品コード/入数 | サイズ(mm) | エキストラ(円) | 本数約(本)/kg |
|--------------|---------|----------|-----------|
| 24kg(4kg×6箱) | | | |
| 85621625 | #16×25 | 80 | 2,150 |
| 85621832 | #15×32 | 60 | 1,440 |
| 85622138 | #14×38 | 40 | 880 |
| 85622445 | #13×45 | 30 | 580 |
| 85622750 | #12×50 | 10 | 410 |
| 85623065 | #11×65 | ベース | 260 |
| 85623475 | #10×75 | // | 180 |
| 85623790 | #9×90 | 5 | 125 |
| 85624100 | #8×100 | 20 | 90 |
| 85624115 | #8×115 | 20 | 80 |
| 85624125 | #7×125 | 20 | 60 |
| 85625150 | #6×150 | 40 | 39 |

コート樋受スクリュー釘・HDG樋受スクリュー

FN KNフジニッタイ

溶融亜鉛めっき



特徴 胴部をねじ状に加工したもので、引抜き強度はUPする。樋受の色に合わせ、4色ラインナップしている。

用途 樋受用

| 商品コード | サイズ(mm) | 色 | 胴部 | 下地処理 | 入数/kg | ケース/kg |
|----------|---------|------|-------|-------|--------|--------|
| 84443891 | #12×38 | シロ | | | | |
| 84443892 | #12×38 | クロ | | | | |
| 84443893 | #12×38 | コイチャ | スクリュー | 溶融めっき | 4kg×6箱 | 24 |
| 84443894 | #12×38 | ブラウン | | | | |
| 86722738 | #12×38 | 無地 | | | | |
| 86722750 | #12×50 | 無地 | スクリュー | 溶融めっき | 4kg×6箱 | 24 |