



リブ付 (カラー)

FN KNフジニッテ

ユニクロ JIS B 1125

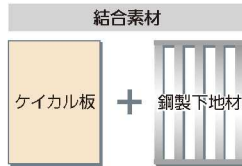


商品コード	品番	サイズD (頭径)	仕上げ	入数	L	S	JIS B1125 認証表示
88000701	FR-3020カ	3×20(7)	カラー	1,000本×20箱	20	17	○
88000702	FR-3522カ	3.5×22(7)	カラー	1,000本×20箱	22	18	○
88000640	PK-22Fカ	3.5×22(7)	カラー	1,000本×20箱	22	18	
88000703	FR-3525カ	3.5×25(7)	カラー	1,000本×13箱	25	21	○
88000641	PK-25Fカ	3.5×25(7)	カラー	1,000本×10箱	25	21	
88000704	FR-3532カ	3.5×32(7)	カラー	1,000本×13箱	32	28	○
88000642	PK-32Fカ	3.5×32(7)	カラー	1,000本×10箱	32	28	
88000643	PK-41Fカ	3.5×41(7)	カラー	500本×10箱	41	37	

 


ラップラミネート

FN KNフジニッテ

ユニクロ

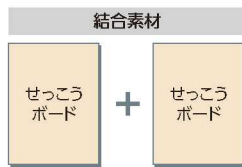

商品コード	品番	サイズD (頭径)	仕上げ	入数	L	S
88000679	FLN-5338	5.3×38(8.5)	ユニクロ	500本×10箱	38	32

 

ラッパ (燐酸)


FN KNフジニッテ

床打ち用 燐酸


商品コード	品番	サイズD (頭径)	仕上げ	入数	L	S
89126301	FF-3941B	3.9×41(8.5)	燐酸	5,000本×1箱	41	35
88000684	FFC-4235	4.2×35(8.5)	燐酸	500本×13箱	35	28
88000685	FFC-4238	4.2×38(8.5)	燐酸	500本×13箱	38	31
89126401	FFC-4238B	4.2×38(8.5)	燐酸	5,000本×1箱	38	31
88000686	FFC-4241	4.2×41(8.5)	燐酸	500本×13箱	41	34



鋼製下地材用2条ねじ

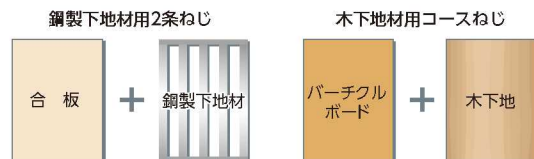

木下地材用コースねじ

 

ねじ

ドライウォールスクリュー