


# 410ステン セルブドリリングスクリュー(ステンドリスク)鋼板用

## ナベ …角波鋼板と鋼製下地材の接合



パンペート 全ねじ

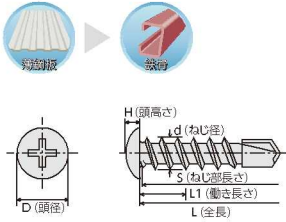


商品コード	品番	サイズ (ドリル径)	入数	L	D	H	d	S	L1	適用板厚
88000820	DP-4213-(S)	4.2×13(3.4)	1,000本×10箱	13.0	8.1	2.9	4.2	全ねじ	5.7	2.3mmまで
88000821	DP-4216-(S)	4.2×16(3.4)	1,000本×10箱	16.0	8.1	2.9	4.2	全ねじ	8.7	3.2mmまで
88000822	DP-4219-(S)	4.2×19(3.4)	700本×10箱	19.0	8.1	2.9	4.2	全ねじ	11.7	3.2mmまで
88000823	DP-4225-(S)	4.2×25(3.4)	500本×10箱	25.0	8.1	2.9	4.2	全ねじ	16.3	3.2mmまで
88000824	DP-4230-(S)	4.2×30(3.4)	500本×10箱	30.0	8.1	2.9	4.2	全ねじ	20.3	3.2mmまで
88000825	DP-4235-(S)	4.2×35(3.4)	450本×10箱	35.0	8.1	2.9	4.2	全ねじ	25.3	3.2mmまで
88000826	DP-4240-(S)	4.2×40(3.4)	350本×10箱	40.0	8.1	2.9	4.2	全ねじ	30.3	3.2mmまで
88000827	DP-4813-(S)	4.8×13(3.9)	1,000本×10箱	13.0	9.3	3.5	4.8	全ねじ	3.9	2.3mmまで
88000828	DP-4816-(S)	4.8×16(3.9)	700本×10箱	16.0	9.3	3.5	4.8	全ねじ	6.1	3.2mmまで
88000829	DP-4819-(S)	4.8×19(3.9)	600本×10箱	19.0	9.3	3.5	4.8	全ねじ	9.1	3.2mmまで
88000830	DP-4825-(S)	4.8×25(3.9)	500本×10箱	25.0	9.3	3.5	4.8	全ねじ	13.5	3.2mmまで
88000831	DP-4830-(S)	4.8×30(3.9)	400本×10箱	30.0	9.3	3.5	4.8	全ねじ	18.5	3.2mmまで
88000832	DP-4835-(S)	4.8×35(3.9)	350本×10箱	35.0	9.3	3.5	4.8	全ねじ	23.5	3.2mmまで
88000833	DP-4840-(S)	4.8×40(3.9)	300本×10箱	40.0	9.3	3.5	4.8	全ねじ	28.5	3.2mmまで
88000834	DP-4845-(S)	4.8×45(3.9)	250本×10箱	45.0	9.3	3.5	4.8	全ねじ	33.5	3.2mmまで

## サラ …コンパネと鋼製下地材の接合



パンペート 全ねじ

 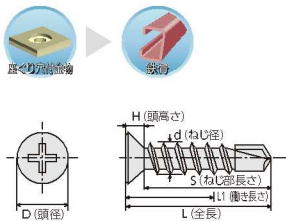


商品コード	品番	サイズ (ドリル径)	入数	L	D	H	d	S	L1	適用板厚
88000835	DF-3916-(S)	3.9×16(3.1)	1,000本×10箱	16.0	7.5	2.35	3.9	全ねじ	8.7	3.2mmまで
88000836	DF-3919-(S)	3.9×19(3.1)	1,000本×10箱	19.0	7.5	2.35	3.9	全ねじ	11.7	3.2mmまで
88000837	DF-3925-(S)	3.9×25(3.1)	500本×10箱	25.0	7.5	2.35	3.9	全ねじ	16.3	3.2mmまで
88000838	DF-3930-(S)	3.9×30(3.1)	500本×10箱	30.0	7.5	2.35	3.9	全ねじ	21.3	3.2mmまで
88000839	DF-3935-(S)	3.9×35(3.1)	500本×10箱	35.0	7.5	2.35	3.9	全ねじ	26.3	3.2mmまで
88000840	DF-3940-(S)	3.9×40(3.1)	350本×10箱	40.0	7.5	2.35	3.9	全ねじ	31.3	3.2mmまで
88000841	DF-3945-(S)	3.9×45(3.1)	350本×10箱	45.0	7.5	2.35	3.9	全ねじ	36.3	3.2mmまで
88000842	DF-3950-(S)	3.9×50(3.1)	350本×10箱	50.0	7.5	2.35	3.9	全ねじ	41.3	3.2mmまで

## リブ付 …ケイカル板と鋼製下地材の接合



パンペート 全ねじ



商品コード	品番	サイズ (ドリル径)	入数	L	D	H	d	S	L1	適用板厚
88000843	DR-3925-(S)	3.9×25(3.0)	500本×10箱	25.0	7.0	2.4	3.9	全ねじ	16.3	2.3mmまで
88000844	DR-3932-(S)	3.9×32(3.0)	500本×10箱	32.0	7.0	2.4	3.9	全ねじ	23.3	2.3mmまで

## リブリーマー付 …木材・硬質ボードと鋼製下地材の接合



パンペート 全ねじ




商品コード	品番	サイズ (ドリル径)	入数	L	D	H	d	S	L1	適用板厚
88000845	DR-4228R-(S)	4.2×28(3.3)	500本×10箱	28.0	7.3	3.5	4.2	全ねじ	16.8	2.3mmまで
88000846	DR-4232R-(S)	4.2×32(3.3)	500本×10箱	32.0	7.3	3.5	4.2	全ねじ	20.8	2.3mmまで
88000847	DR-4245R-(S)	4.2×45(3.3)	300本×10箱	45.0	7.3	3.5	4.2	全ねじ	33.8	2.3mmまで

## ヘックス …折版屋根と鋼製下地材の接合



パンペート 全ねじ

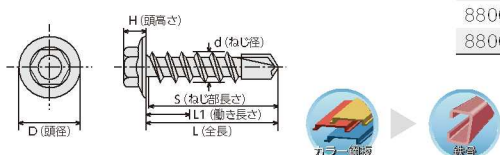

商品コード	品番	サイズ (ドリル径)	入数	L	D	H	d	S	L1	適用板厚
88000851	DH-6019(S)	6.0×19(5.3)	300本×10箱	19.0	12.8	6.5	6.0	全ねじ	7.0	3.2mmまで
88000852	DH-6025(S)	6.0×25(5.3)	250本×10箱	25.0	12.8	6.5	6.0	全ねじ	13.0	6.0mmまで
88000853	DH-6035(S)	6.0×35(5.3)	180本×10箱	35.0	12.8	6.5	6.0	全ねじ	20.9	6.0mmまで
88000854	DH-6045(S)	6.0×45(5.3)	130本×10箱	45.0	12.8	6.5	6.0	全ねじ	30.9	6.0mmまで

ねじ

410ステン セルブドリリングスクリュー(ステンドリスク) 鋼板用