

ステンレス鋼
ボールバルブ
10K/600型

ボール(SCS13A)
10K



JV

ボール(SCS14A)
10K



JV

ボール(SCS13A)
600型






ボール(SCS14A)
600型



ボール(SCS13A)
600型



600型

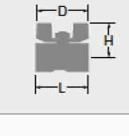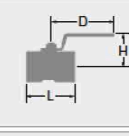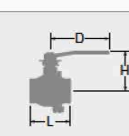

製品記号	10UT			10UTM			UTK			UTKM			UTKW				
	呼び径	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	
	1/4 ⁸							39.0	31.0	60.0	39.0	31.0	60.0	39.0	25.0	35.0	
	3/8	10	62.0	71.0	130.0	62.0	71.0	130.0	44.0	36.0	70.0	44.0	36.0	70.0	44.0	29.0	40.0
	1/2	15	65.0	102.0	130.0	65.0	102.0	130.0	56.5	41.0	85.0	56.5	41.0	85.0	56.5	35.0	55.0
	3/4	20	80.0	105.0	130.0	80.0	105.0	130.0	59.0	44.0	85.0	59.0	44.0	85.0	59.0	39.0	55.0
	1	25	90.0	124.0	160.0	90.0	124.0	160.0	71.0	48.0	100.0	71.0	48.0	100.0	71.0	41.0	69.0
	1 1/4	32	110.0	130.0	160.0	110.0	130.0	160.0	78.0	54.0	100.0	78.0	54.0	100.0			
	1 1/2	40	120.0	115.0	230.0	120.0	115.0	230.0	83.0	65.0	125.0	83.0	65.0	125.0			
	2	50	140.0	120.0	230.0	140.0	120.0	230.0	100.0	72.0	125.0	100.0	72.0	125.0			
	2 1/2	65	160.0	155.0	400.0	160.0	155.0	400.0									
	3	80	182.0	165.0	400.0	182.0	165.0	400.0									
操作機	レバー			レバー			レバー			レバー			蝶形ハンドル				
ボデー	SCS13A			SCS14A			SCS13A			SCS14A			SCS13A				
キャップ	SCS13A			SCS14A													
ステム	SUS304			SUS316			SUS316:1/4 ⁸ -1/2 ⁸ SUS304:3/4 ⁸ -2 ⁸ SUS316:1/4 ⁸ -3/8 ⁸ SUS304:1/2 ⁸ -2 ⁸			SUS316			SUS316:1/4 ⁸ -1/2 ⁸ SUS304:3/4 ⁸ -2 ⁸ SUS316:1/4 ⁸ -3/8 ⁸ SUS304:1/2 ⁸ -2 ⁸				
ボール	SCS13A/SUS304			SCS14A/SUS316			SUS316:1/4 ⁸ -1/2 ⁸ SUS316:1/4 ⁸ -3/8 ⁸ SUS304:1/2 ⁸ -2 ⁸			SUS316			SUS316:1/4 ⁸ -1/2 ⁸ SUS304:3/4 ⁸ -2 ⁸ SUS316:1/4 ⁸ -3/8 ⁸ SUS304:1/2 ⁸ -2 ⁸				
ボールシート	PTFE			PTFE			ガラスファイバー入PTFE			ガラスファイバー入PTFE			ガラスファイバー入PTFE				
パッキン	PTFE			PTFE			ガラスファイバー入PTFE			ガラスファイバー入PTFE			ガラスファイバー入PTFE				
ガスケット	PTFE			PTFE			ガラスファイバー入PTFE			ガラスファイバー入PTFE			ガラスファイバー入PTFE				
ハンドル	FCD400-15			FCD400-15			SUS430			SUS430			ZDC2				
方式	フローティング			フローティング			フローティング			フローティング			フローティング				
ボア径	フルボア			フルボア			レデューストボア			レデューストボア			レデューストボア				
接続形状	ねじ込み-JIS B0203			ねじ込み-JIS B0203			ねじ込み-JIS B0203			ねじ込み-JIS B0203			ねじ込み-JIS B0203				
最高許容圧力	圧力-温度基準:SUS50			圧力-温度基準:SUS50			圧力-温度基準:SUS50			圧力-温度基準:SUS50			圧力-温度基準:SUS50				
備考	・静電防止 ・ステム飛出防止 ・SAS358適合品:特注(1/2 ⁸ -2 ⁸) ・JV8-1適合:1/2 ⁸ -2 ⁸			・静電防止 ・ステム飛出防止 ・SAS358適合品:特注(1/2 ⁸ -2 ⁸) ・JV8-1適合:1/2 ⁸ -2 ⁸			RoHS指令相当品			RoHS指令相当品			RoHS指令相当品				

ステンレス鋼
ボールバルブ
600型/800型

ボール(SCS14A)
600型



ボール(SCS13A)
600型



ボール(SCS14A)
600型





ボール(SCS13A)
800型



ボール(SCS14A)
800型



JV

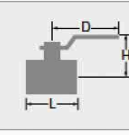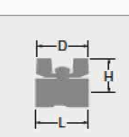

製品記号	UTKMW			UTFKW			UTFKMW			UTFZ			UTHM				
	呼び径	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	
	1/4 ⁸	39.0	25.0	35.0													
	3/8	10	44.0	29.0	40.0						58.0	47.0	100.0				
	1/2	15	56.5	35.0	55.0	62.0	46.0	60.0	62.0	46.0	60.0	62.0	53.0	100.0	60.0	49.0	100.0
	3/4	20	59.0	39.0	55.0	73.0	49.0	60.0	73.0	49.0	60.0	73.0	63.0	130.0	70.0	54.0	100.0
	1	25	71.0	41.0	69.0	85.0	59.0	82.0	85.0	59.0	82.0	85.0	67.0	130.0	80.0	64.0	130.0
	1 1/4	32										98.0	75.0	150.0	95.0	68.0	130.0
	1 1/2	40										108.0	81.0	150.0	108.0	79.0	150.0
	2	50										124.0	102.0	200.0	124.0	85.0	150.0
操作機	蝶形ハンドル			蝶形ハンドル			蝶形ハンドル			レバー			レバー				
ボデー	SCS14A			SCS13A			SCS14A			SCS13A			SCS14A				
キャップ	SCS14A			SCS13A			SCS14A			SCS13A			SCS14A				
ステム	SUS316			SUS304			SUS316			SUS304			SUS316				
ボール	SUS316			SUS304			SUS316			SCS13A/SUS304			SUS316				
ボールシート	ガラスファイバー入PTFE			ハイパタイト®PTFE			ハイパタイト®PTFE			ハイパタイト®PTFE			PTFE				
パッキン	ガラスファイバー入PTFE			FKM			FKM			PTFE			PTFE				
ガスケット	PTFE			PTFE			PTFE			PTFE			PTFE				
ハンドル	ZDC2			SUS430			SUS430			SUS430			SUS430				
方式	フローティング			フローティング			フローティング			フローティング			フローティング				
ボア径	レデューストボア			フルボア			フルボア			フルボア			レデューストボア				
接続形状	ねじ込み-JIS B0203			ねじ込み-JIS B0203			ねじ込み-JIS B0203			ねじ込み-JIS B0203			ねじ込み-JIS B0203				
最高許容圧力	圧力-温度基準:SUS50			圧力-温度基準:SUS50			圧力-温度基準:SUS50			圧力-温度基準:SUS50			圧力-温度基準:SUS50				
備考	RoHS指令相当品			RoHS指令相当品			RoHS指令相当品			RoHS指令相当品			・JV8-1適合 ・RoHS指令相当品				