

## スパイラルチューブ KSS



 
電線に巻きつけて結束保護します。

**特長** RoHS対応品

- 束線のわん曲部、ドア一渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。
- どの位置からも電線の取り出しができます。
- 黒は耐候性ですので、屋外で使用できます。

**仕様**


- 材 質：ポリエチレン
- 色 色：ナチュラル（乳白色）・ブラック（耐候性）
- 在 庫：○



型番	型番(黒)	カラー	内径×外径 D1×D2mm	肉厚 mm	ピッチ Pmm	束線範囲 φ	販売単位 m
KSS-2	KSS-2B	○	2.6×4.2	0.6~0.8	6	3~7	100
KSS-4	KSS-4B	○	4×6	0.7~1.0	10	4~12	100
KSS-6	KSS-6B	○	6×8	0.7~1.0	10	6~18	100
KSS-8	KSS-8B		8×10	0.8~1.0	12	8~25	50
KSS-9	KSS-9B	○ 9×12	9×11	0.8~1.0	12	9~28	50
KSS-10	KSS-10B		10×12	0.8~1.0	12	10~30	50
KSS-12	KSS-12B	○ 12×15	12×14	0.8~1.0	14	12~35	50
KSS-15	KSS-15B	○	15×18	1.3~1.4	16	15~45	50
KSS-20	KSS-20B	○	20×24	1.6~1.8	20	20~60	25
KSS-25	KSS-25B	○	25×29	1.6~1.8	22	25~75	20

- カラーの欄に○印があるものは、黄（Y）、灰（GY）の各色もあります。工場在庫品につき納期はお問い合わせ下さい。
- 外径内径ともスパイラル状に加工する前のチューブ状のサイズです。

## スパイラルチューブ KS (柔軟タイプ)

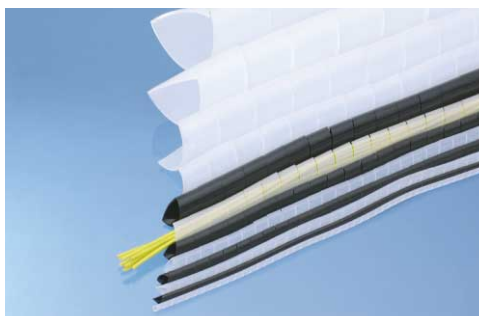


**特長** RoHS対応品

- 柔軟(薄肉)タイプのスパイラルチューブです。
- 大口径50φまであります。

**仕様**

 - 材 質：ポリエチレン
- 色 色：ナチュラル（乳白色）・ブラック（黒）
- 在 庫：○



型番	型番(黒)	内径×外径 D1×D2mm	肉厚 mm	ピッチ Pmm	販売単位 m
KS-2.6	KS-2.6B	2.6×4	0.7	8	100
KS-4	KS-4B	4×5.4	0.7	8	100
KS-6	KS-6B	6×7.4	0.7	10	100
KS-8	KS-8B	8×9.4	0.7	12	50
KS-9	KS-9B	9×10.6	0.8	12	50
KS-10	KS-10B	10×11.6	0.8	12	50
KS-12	KS-12B	12×14	1.0	15	50
KS-15	KS-15B	15×17.4	1.2	16	50
KS-20	KS-20B	20×22.8	1.4	20	25
KS-25	KS-25B	25×27.8	1.4	25	20
KS-30	KS-30B	30×34	2.0	35	10
KS-40	KS-40B	40×44.6	2.3	45	10
KS-50	KS-50B	50×55	2.5	55	10