

ステンレスハイステッカー



美しく、錆びないステンレス製の接着式配線止め具です。

特長 RoHS対応品

- さびに強く、屋外や湿気の多い場所でも使えます。
- 冷蔵ショーケース、自動販売機等の内部配線に適しています。


仕様

- 材質：本体…ステンレス SUS 304 t=0.5
両面テープ…住友3M #4032


販売単位：100個 在庫：◎




■ ES-20

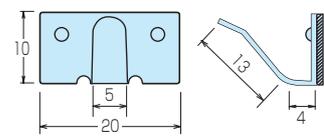

■ ES-25

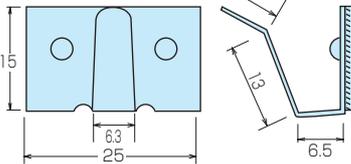

■ NES-25

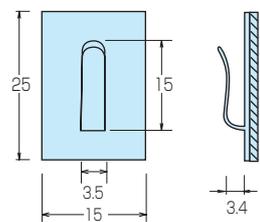

⚠ 粘着テープの性質上接着面に油気があると接着力が著しく低下します。接着面をアルコール等でふいてから、強く押しつけて接着して下さい。

コーティングハイステッカー



電線を傷めないよう塩ビコーティングしたステッカーです。

特長 RoHS対応品

- 金属ステッカーの使いやすさに、絶縁性をプラスした非常に使い易いステッカーです。
- 制御盤内で落下した場合でも金属部分が露出していないので安全です。
- 電線をソフトに押さえ、しかも滑りませんので、LANケーブル、光ケーブルに最適です。
- 両面テープは強力な白(M)と耐候性に優れた黒(GN)の2種類あります。

仕様


- 材質：本体…鉄SPCC t=0.5 3価クロメート
両面テープ…GN:積水 #516A M:住友3M #4032

- コーティング：PVCディップコート t=0.8


販売単位：100個 在庫：GN…◎ M…○大阪




■ ED-20GN-3C
■ ED-20M-3C

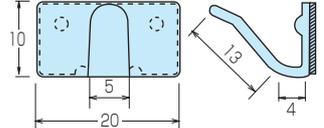

■ WD-30GN-3C
■ WD-30M-3C

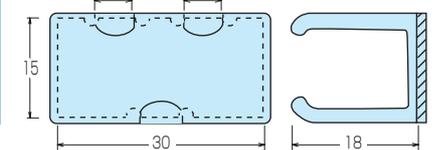

■ ED-25GN-3C
■ ED-25M-3C

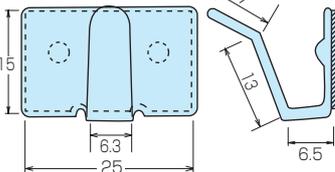

⚠ 粘着テープの性質上接着面に油気があると接着力が著しく低下します。接着面をアルコール等でふいてから、強く押しつけて接着して下さい。