


# ミニクランプレバー MCR, MCF

## Mini Clamping Levers MCR, MCF



位置決め固定をする時に使用するレバーです。  
レバーの回し半径を小さくした事で、スペースのない所でもご使用可能になりました。  
レバーのカラーは4種類を用意しています。

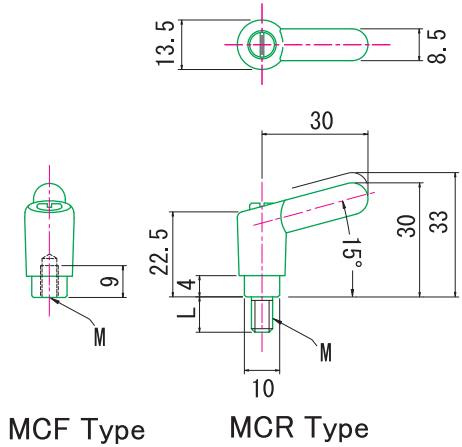


### 操作方法

① 歯止めがはずれるまでレバーを上を持ち上げて下さい。(内蔵スプリングが圧縮されます。)  
Lift the handle

② レバーを持ち上げた状態で、お望みの位置に回して下さい。  
Turn the lifted handle

③ お望みの位置でレバーを放します。スプリングの力で戻り歯止め装置が再びロックされます。  
The handle is released

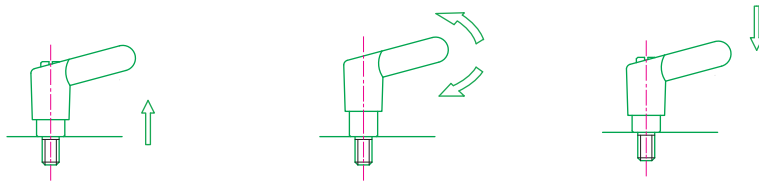

- 材表** レバー lever : 亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装 Die-cast zinc Painted  
 ボルト bolt : 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish  
 止めネジ end screw : 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish  
 パネ spring : 鋼線SW-C Steel wire

品番	L	カラー	M	Unit : mm (g)
MCR-4	10 15 20 25 30 40 50	B(ブラック)	M4×P0.7	25~32
MCR-5		O(オレンジ)	M5×P0.8	26~33
MCR-6		S(シルバー)	M6×P1.0	32~38

品番	カラー	M	Unit : mm (g)
MCF-4	B(ブラック)	M4×P0.7	23
MCF-5	O(オレンジ)	M5×P0.8	24
MCF-6	S(シルバー)	M6×P1.0	30

技術資料 P.264参照

ご注文の際は、品番とLおよびカラーの指定をしてください。

おねじの場合  $\frac{\text{MCR-5} \times \text{30-B}}{\text{品番} \quad \text{L} \quad \text{カラー}}$

めねじの場合  $\frac{\text{MCF-6-S}}{\text{品番} \quad \text{カラー}}$