


# ミニクランプレバー（ステン） MCRS, MCFS

## Mini Clamping Levers (Stainless) MCRS,MCFS


RoHS指令適合品

位置決め固定をする時に使用をするレバーです。  
レバーの回し半径を小さくした事で、スペースのない所でもご使用可能になりました。  
レバーのカラーは4種類を用意しています。

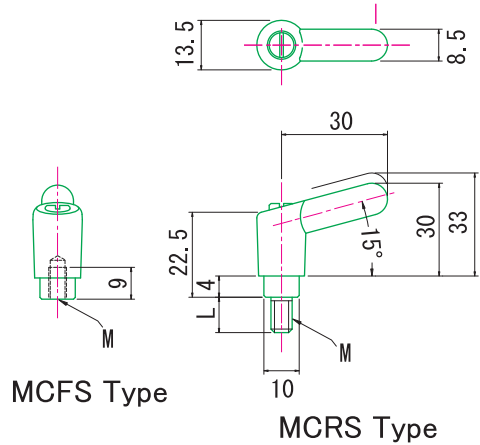

### 操作方法

- ① 歯止めがはずれるまでレバーを上持ち上げて下さい。(内蔵スプリングが圧縮されます。) Lift the handle
- ② レバーを持ち上げた状態で、お望みの位置に回して下さい。 Turn the lifted handle
- ③ お望みの位置でレバーを放します。スプリングの力で戻り歯止め装置が再びロックされます。 The handle is released

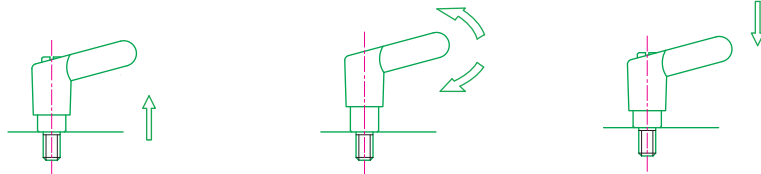

- 材表
- レバー lever : 亜鉛ダイキャスト・静电粉体塗装 Die-cast zinc Painted
  - ボルト bolt : ステンレスSUS303 Stainless steel
  - 止めネジ end screw : ステンレスSUS303 Stainless steel
  - バネ spring : ステンレス鋼線SUS304-WPB Stainless steel wire

品番	L	カラー	M	Unit : mm (g)
MCRS-4	10 15 20 25 30 40 50	B(ブラック)	M4×P0.7	25~32
MCRS-5		O(オレンジ)	M5×P0.8	26~33
MCRS-6		S(シルバー)	M6×P1.0	32~38

品番	カラー	M	Unit : mm (g)
MCFS-4	B(ブラック)	M4×P0.7	23
MCFS-5	O(オレンジ)	M5×P0.8	24
MCFS-6	S(シルバー)	M6×P1.0	30

技術資料 P.264参照

ご注文の際は、品番とLおよびカラーの指定をしてください。

おねじの場合  $\frac{MCRS-5 \times 30-B}{\text{品番} \quad L \quad \text{カラー}}$

めねじの場合  $\frac{MCFS-6-S}{\text{品番} \quad \text{カラー}}$