

コントロールレバー CL


Control Levers CL

RoHS指令適合品

位置決め固定をする時に使用をするレバーです。
ボス裏面にスナップ穴（2箇所）とスナップ溝（ $125 \pm 1^\circ$ ）を利用することができます。
ボス表面のセンタープレートは、シールになっていますので、コントロールレバーを機械に取り付け後、センタープレートを貼り、見た目を美しくすることが可能です。



CL

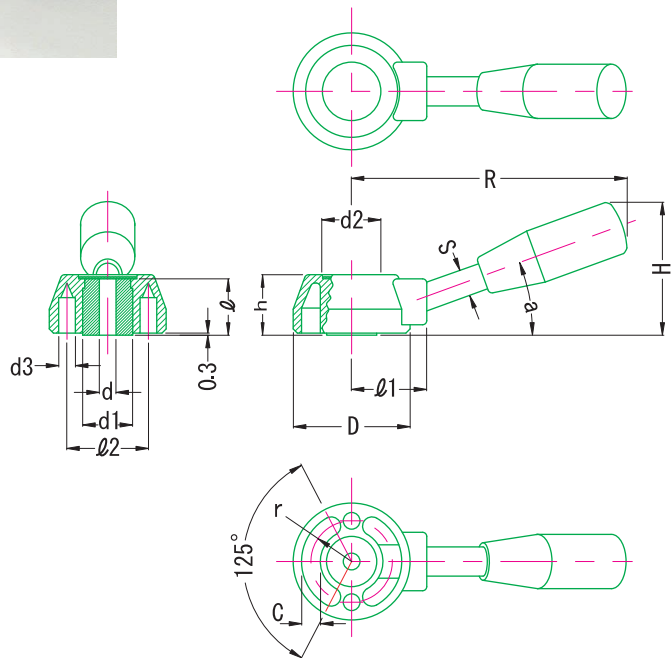

- 材表** 本体 body : ナイロン樹脂PA6（ガラス繊維強化）Glass-fiber Nylon resin
 インサート insert : 鋼材 SS400・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
 シャフト shaft : 鋼材 SS400・艶消しシルバークロムメッキ Steel Chrome plating
 グリップ grip : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black
 センタープレート center plate : 艶消しシルバーアルミニウム Aluminum

Unit : mm

品番	D	d(H7)	φ	R	H	h	a	d1	d2	d3	S	φ1	φ2	r	C	(g)
CL-37	37	8	17	81	46	20	25°	18	21	5	10	22	26	13.8	4.3	75
CL-45	45		22	108	52	25	20°	22	25	6		28	32	17.5	7.0	132
CL-54	54	10	27	127	61	30			26	31	8	12	34	39	20.2	7.3