

# ロックングレバー L, L-sus

## Locking Levers L, L-sus


RoHS指令適合品

鋼材SUM22を加工し、シンプルにトルク力が得られる形になっています。  
ボス中央部には、センター穴・リーマー穴・タップ穴の3種類を標準品とし、  
直し半径50・75・100より、それぞれご使用条件に合わせ選定して下さい。



L

- 材表
- ボス : 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜  
Steel Black oxide finish
  - シャフト : 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜  
Steel Black oxide finish
  - 握り玉 : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black

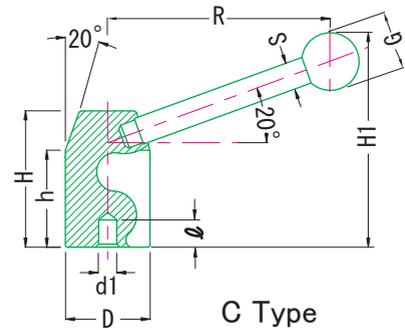


C Type




L-sus

- 材
- ボス : ステンレスSUS303 Stainless steel
  - シャフト : ステンレスSUS303 Stainless steel
  - 握り玉 : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black

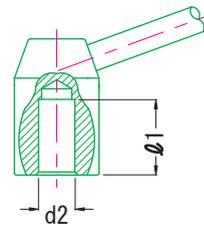

R Type

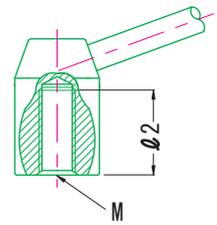

T Type

Unit : mm

品番	品番	R	d1	∅	D	H	H1	h	S	G	(g)
L-50-C	L-50-C-sus	50	5	5	25	37.5	55	25	8	20	150
L-75-C	L-75-C-sus	75		6	30	45.0	72	30	10	25	280
L-100-C	L-100-C-sus	100		10	35	52.0	90	35	12	30	460

Unit : mm

品番	品番	R	d2	∅1	D	H	H1	h	S	G	(g)
L-50-R	L-50-R-sus	50	10	19	25	37.5	55	25	8	20	140
L-75-R	L-75-R-sus	75	12	22	30	45.0	72	30	10	25	255
L-100-R	L-100-R-sus	100	16	25	35	52.0	90	35	12	30	410

Unit : mm

品番	品番	R	M	∅2	D	H	H1	h	S	G	(g)
L-50-T	L-50-T-sus	50	M10×P1.5	20	25	37.5	55	25	8	20	140
L-75-T	L-75-T-sus	75	M12×P1.75	25	30	45.0	72	30	10	25	255
L-100-T	L-100-T-sus	100	M16×P2.0	30	35	52.0	90	35	12	30	410