


# エンドプレート EP

End Plates EP

RoHS指令適合品

ハンドル車のボスセンターに貫通穴をあけた場合、穴の目隠しとしてご利用いただけます。

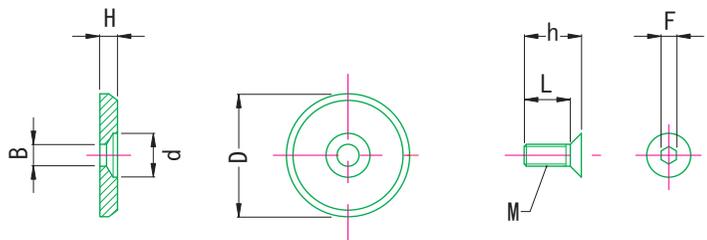

**材表** 本体 body : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish  
 ネジ screw : 鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish

Unit : mm

品番	D	H	B	d	M	L	h	F	(g)
EP-16	16	3.0	4.3	8	M4×P0.7	7	10	2.5	6
EP-20	20								9
EP-25	25	3.5	5.3	10	M5×P0.8	9	12	3.0	14
EP-28	28								17
EP-36	36								32
EP-45	45	6.0	6.3	12	M6×P1.0	8	4.0	75	
EP-52	52							100	

ハンドル