

フェノール樹脂製ハンドル車 NRP, RP-N

Phenolic Handwheels NRP,RP-N




朝顔型のフェノール樹脂製ハンドル車です。



NRP

RP-N

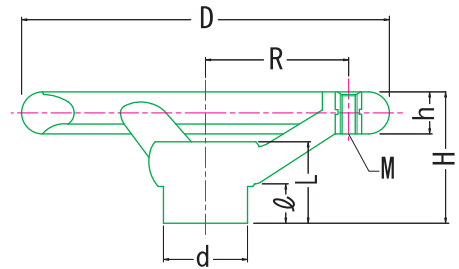

- 材表** 本体 body : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black
 ボス boss : 鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒 Steel Black oxide finish
 ネジ screw (RP-Nのみ) : 黄銅C3604B Brass

寸法表

追加工の詳細 P.271~P.272参照

握りネジなし 握りネジ付き

Unit : mm

品番	品番	D	d	H	h	L	ℓ	R	M	スポーク数	(g)
NRP-80	RP-80-N	80	18	36	13	24	10	28.5	M 6×P1.0	3	100
NRP-100	RP-100-N	100	25	41	15	27	10	37.5	M 8×P1.25		190
NRP-125	RP-125-N	125	30	47	16	30	12	47.0			280
NRP-140	RP-140-N	140	32	50	16	31	14	54.5	M10×P1.5		330
NRP-160	RP-160-N	160	34	54	18	34	16	63.0			450
NRP-200	RP-200-N	200	39	58	22	37	17	80.0			690
NRP-250	RP-250-N	250	44	62	26	40	18	102.0	M12×P1.75		1,150
NRP-315	RP-315-N	315	54	70	26	45	20	132.0			1,770

注 グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。
 推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

握りネジ付き	推奨グリップ				推奨グリップ					
	品番	M	フェノール回転握り			エンブラ回転握り				
品番	M	品番	S	G	h	品番	S	G	h	
RP-80-N	M 6×P1.0	FR-6	18	65	12	ER-6				
RP-100-N	M 8×P1.25	FR-8	24	80	13	ER-8	18	65	13	
RP-125-N										
RP-140-N	M10×P1.5	FR-10	27	95	18	ER-10	22	84	14	
RP-160-N										
RP-200-N										
RP-250-N	M12×P1.75	FR-12	33	105	20	ER-12				
RP-315-N										

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C

グリップ詳細 P.151~P.172参照