

つり合いハンドル TH-N

Balanced Handles TH-N




JIS B2602-2号 相当のつり合いハンドルです。
 回し半径20mm~80mmより選定して下さい。



TH-N



TH-N + AS

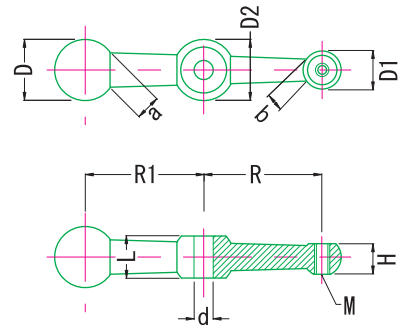

材 鋼材SUM22 steel

表 クロムメッキ chrome plated

注 グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。

追加加工詳細 P.271~P.272参照

Unit : mm

品番	R	d	L	D	D1	D2	H	a	b	M	R1	(g)
TH-20-N	20	5	12	15	10	18	9	8	6	M 4×P0.7	20	50
TH-25-N	25		13	18		20		25			70	
TH-32-N	32	8	14	21	12	22	10	11	7	M 5×P0.8	32	115
TH-40-N	40		16	26		24		40			200	
TH-50-N	50	10	22	32	19	32	16.5	16	11	M 8×P1.25	50	400
TH-63-N	63							17			60	440
TH-80-N	80	12	25	38	23	35	20	23	13	M10×P1.5	75	740

グリップ詳細 P.151~P.172参照

推奨グリップ

鋼製握り

詳細 P.225参照

鋼製回転握り

詳細 P.228参照

Unit : mm

品番	品番	品番	M	φ	S	G
TH-20-N	AS-10	-	M 4×P0.7	9	10	32
TH-25-N						
TH-32-N	AS-13	C-13	M 5×P0.8	10	13	40
TH-40-N	AS-16	C-16	M 6×P1.0	13	16	50 (53)
TH-50-N	AS-20	C-20	M 8×P1.25	15	20	64 (66)
TH-63-N						
TH-80-N	AS-25	C-25	M10×P1.5	18	25	80 (85)