


# 回転グリップ RG, RG-N, RG-N-sus

Revolving Grips RG, RG-N, RG-N-sus



ネジの先端の六角穴を利用してグリップを取り付けてください。

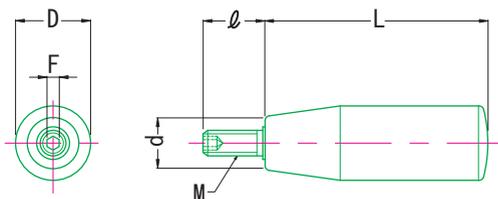

**材表** グリップ grip : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black  
 ネジ screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート Steel Trivalent Chromate

Unit : mm

品番	L	M	φ	D	d	F	(g)
RG-28	28	M 6×P1.0	10	14	11	3	13
RG-40	40		13	18	15		27
RG-50	50		21	17	37		
RG-65	65	M 8×P1.25	15	23	19	4	75
RG-80	80	M10×P1.5	17	26	21	5	98

**注意事項** 使用温度 max110°C min-20°C

**材表** グリップ grip : ポロプロピレン黒色 Polypropylene plastic Black  
 ネジ screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート Steel Trivalent Chromate  
 ステンレス SUS303 Stainless

Unit : mm

品番	品番	L	M	φ	D	d	F	(g)
RG-40-N	RG-40-N-SUS	40	M 6×P1.0	13	18	15	3	25
RG-50-N	RG-50-N-SUS	50			21	17		35
RG-65-N	RG-65-N-SUS	65			23	19		68
RG-80-NB		80	M 8×P1.25	15	26	21	4	75
RG-80-N	RG-80-N-SUS	80	M10×P1.5		26	21		78
RG-90-NB	RG-90-NB-SUS	90	M10×P1.5	17	28	22	5	85
RG-90-N			M12×P1.75					

**注意事項** 使用温度 max80°C min 0°C