

ミニ回転グリップ MRG, MRGS, MRFG, MRFGS

Mini Revolving Grips MRG (Stainless Steel) MRGS

Mini Revolving Female Screw Grips MRFG (Stainless Steel) MRFGS

フェノール樹脂製のミニ回転握りです。

RoHS指令適合品




MRGS, MRFGS


MRG, MRFG

材表 グリップ grip : 黒色フェノール樹脂
Phenolic plastic Black
ネジ screw : SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
Steel Black oxide finish

材表 グリップ grip : 黒色フェノール樹脂
Phenolic plastic Black
ネジ screw : ステンレスSUS303
Stainless

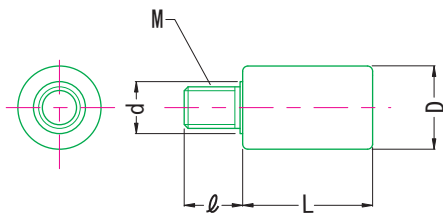

MRG,MRGS

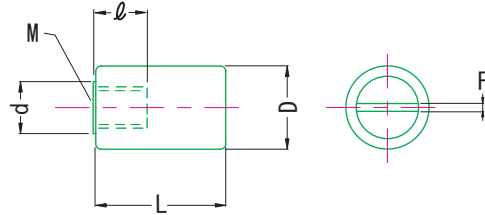

MRFG,MRFGS

オネジ

Unit : mm

品番	品番	M	ℓ	D	L	d	F	(g)
MRG- 5	MRGS- 5	M 5×P0.8	9	12	18	6	1.5	10
MRG- 6-13	MRGS- 6-13	M 6×P1.0	12	13	18	8		15
MRG- 6-14	MRGS- 6-14			14	20			15
MRG- 6-16	MRGS- 6-16	16	23	20				
MRG- 8	MRGS- 8	M 8×P1.25	13	16	25	10	2.0	30
MRG-10	MRGS-10	M10×P1.5	18	20	30	12		50

メネジ

Unit : mm

品番	品番	M	ℓ	D	L	d	F	(g)
MRFG-5-13	MRFGS-5-13	M 5×P0.8	9	13	18	8	1.5	14
MRFG-5-14	MRFGS-5-14			14	20			14
MRFG-5-16	MRFGS-5-16			16	23			18

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C

グリップ