


バーグリップ BG

Bar Grips BG

RoHS指令適合品

インサート金具を入れたナイロン製グリップです。

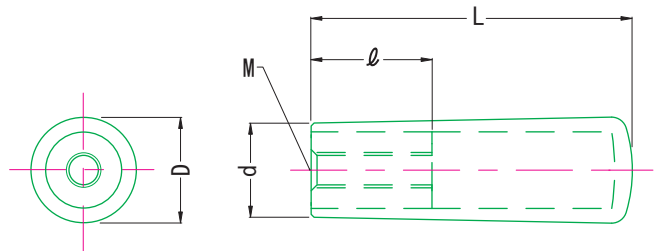

材表 グリップ grip : 黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon plastic Black
 インサート screw : 鋼材SUM22・三価クロメート Steel Trivalent Chromate

Unit : mm

品番	M	φ	D	L	d	(g)
BG- 6	M 6×P1.0	20	18	58	16	30
BG- 8	M 8×P1.25					29
BG-10	M10×P1.5	25	22	75	20	50
BG-12	M12×P1.75					48
BG-12-A	M12×P1.75	36	28	93	25	100
BG-16	M16×P2.0					90

注意事項 使用温度 max80°C min-20°C