
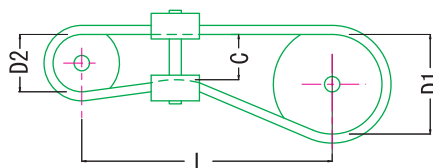


M/HITACHI スナップアイドル SI

M/HITACHI Snap Idles SI

取付けが非常に容易で、大幅なコストダウンを実現した低価格・軽量・コンパクト構造です。
 チェーンの長寿命化・騒音・振動の低減・省スペース化を実現しています。
 中空に浮かせて使用するユニークな構造のチェーン用テンショナーです。

RoHS指令適合品

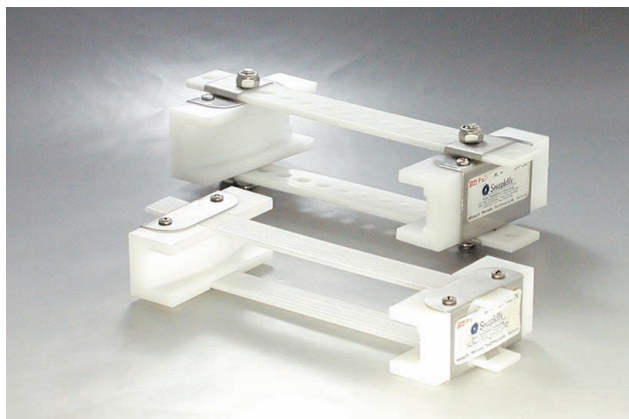

軸の配列(2軸の場合)

材 本体 body : 超高分子ポリエチレン Polyethylene
 金具 fitting : ステンレス Stainless steel

品番	適用ローラーチェーンNo.	適用コンベアチェーンNo.
SI- 35-N	35	
SI- 40-N	40, 25-2, 41	C-2040
SI- 50-N	50	C-2050
SI- 40	40, 25-2, 41	C-2040
SI- 50	50	C-2050
SI- 60	60, 35-2	C-2060H
SI- 80	80, 40-2, 35-3	C-2080H
SI-100	100, 50-2	C-2100H
SI-120	120, 40-3, 60-2, 35-4	C-2120H
SI-140	140	C-2140H
SI-160	160, 50-3, 80-2, 40-4	C-2160H

選 選定方法

- 1) スプロケット比 = $\frac{D1}{D2} \leq 4$
- 2) 縦横比 = $\frac{D1}{L} \leq 0.5$
- 3) 絞り込み比 = $\frac{C}{D2} \leq 0.85$

特殊な軸の配列の場合は別途ご相談下さい。

条 使用条件

- ・使用温度 (MAX) 80°C以下
- ・チェーン速度
 - 無給油 150M/Min以下
 - 滴下給油 300M/Min以下
 - オイルバス 450M/Min以下