


アイドラーボルト ID

Idlers Bolt ID

RoHS指令適合品

スパンナーのアイドラー軸として使用するアイドラーボルトです。
チェーンとの距離が最適な位置で、2個のロックナットをスプロケットに締め込み、ご使用して下さい。

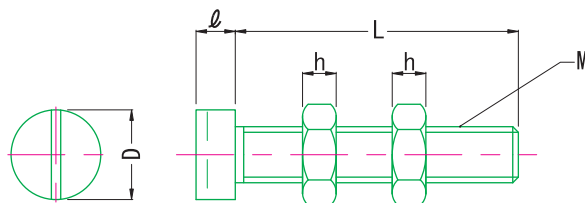

材表 ボルト bolt : 鋼材SCM435 ・ 黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
ナット nat : 鋼材SS400 ・ 黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish

| 品番 | M | L | D | l | h | (g) |
|--------|-------------|-----|----|----|----|-----|
| ID- 90 | M20 × P2. 5 | 90 | 29 | 14 | 12 | 330 |
| ID-130 | | 130 | | | | 400 |