


スプロケットアイドラーA型 SPB

Sprocket Idlers A Type SPB

A型チェーンスプロケットアイドラーです。チェーンテンショナーとしてご使用して下さい。



RoHS指令適合品

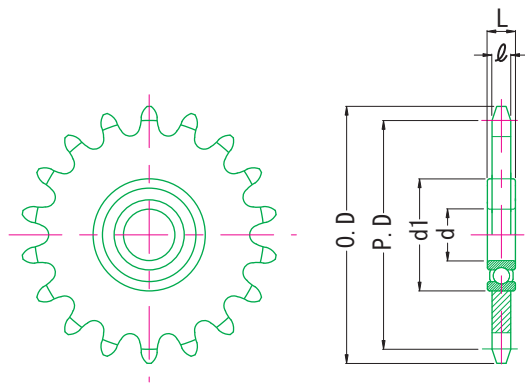

材表 スプロケット sprocket : 鋼材S45C・三価クロメート Steel Trivalent Chromate
 ベアリング Bearing : ベアリング鋼・6004ZZ Bearing

Unit : mm

| 品番 | 歯数 | O. D | P. D | d | d1 | L | φ | (g) |
|-----------|----|------|-------|----|----|----|------|-----|
| SPB-35×21 | 21 | 69 | 63.91 | 20 | 42 | 12 | 4.3 | 115 |
| SPB-40×18 | 18 | 80 | 73.14 | | | | 7.2 | 205 |
| SPB-50×15 | 15 | 84 | 76.35 | | | | 8.7 | 250 |
| SPB-60×12 | 12 | 83 | 73.60 | | | | 11.6 | 280 |
| SPB-80×12 | | 110 | 98.11 | | | | 14.5 | 645 |