
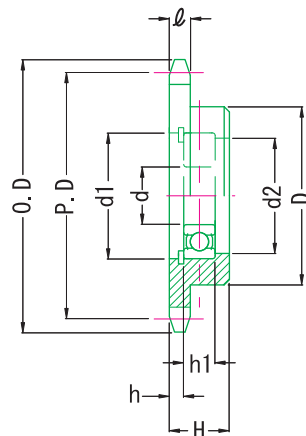


MCナイロン sprocket アイドラー SPBMC

MC Nylon Sprocket Idlers SPBMC

RoHS指令適合品

MCナイロン製のチェーン sprocket アイドラーです。

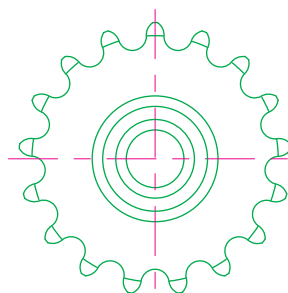

材 sprocket : MCナイロンMC901 (ブルー) MC Nylon plastic
 ベアリング bearing : ベアリング鋼・6004ZZ Bearing

Unit : mm

品番	歯数	O.D	P.D	D	d	d1	d2	H	h	h1	ℓ	(g)
SPBMC-35	22	71	66.93	53							4.3	120
SPBMC-40	18	79	73.14		20	42	38	18	3	12	7.2	140
SPBMC-50	15	84	76.35	57							8.7	200
SPBMC-60	13	88	79.60								11.7	230

スパンナー