


ボールプランジャー BP

Ball Plungers BP

RoHS指令適合品

ネジの中にバネが内蔵されており、バネの力でボールが出たり入ったりします。
 治具の割り出し・位置決め・押し出しにご利用いただけます。
 ネジ部には緩み止め加工（アロック）がしてあります。

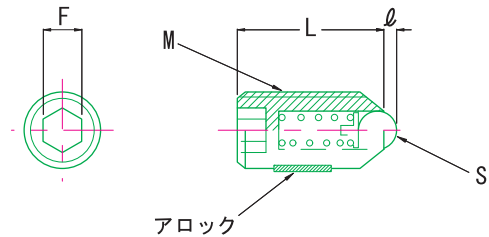

- 材表** ボディー body : ステンレスSUS304・緩み止め加工（アロック）Stainless steel
 ボール ball : ステンレスSUS304 Stainless steel
 バネ spring : ステンレスSUS304-WPB Stainless steel

Unit : mm

品番	M	L	φ	S	F	min./max. (N)	(g)	品番
BP- 4	M 4×P0.7	9	0.8	2.5	2.0	2.9/ 7.8	0.9	BB- 4
BP- 5	M 5×P0.8	12		3.0	2.5	3.9/11.8	1.2	BB- 5
BP- 6	M 6×P1.0	13	1.0	4.0	4.0	6.9/22.5	1.8	BB- 6
BP- 8	M 8×P1.25	15		4.0	4.0	9.8/29.4	3.6	BB- 8
BP-10	M10×P1.5	16	1.2	5.0	5.0	11.8/37.2	6.0	BB-10
BP-12	M12×P1.75	20	1.8	7.0	6.0	14.7/44.1	10.0	BB-12
BP-16	M16×P2.0	25	2.5	9.5	8.0	24.5/73.5	25.0	BB-16

適用ボールボタン [詳細 P.195参照](#)