


ショートプランジャー SPL

Short Plungers SPL



ネジの中にバネが内蔵されており、バネの力でピンが出たり入ったり致します。
 治具の割り出し・位置決め・押し出しにご利用いただけます。
 ネジ径はM3～M24まで揃えておりますので、必要なサイズを選定して下さい。

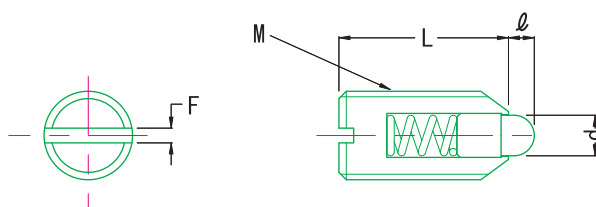

- 材
表
 ボディー BODY : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
 ピン pin : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
 バネ spring : ステンレスSUS631J Stainless steel

Unit : mm

品番	M	L	d	φ	F	min./max. (N)	(g)
SPL- 4	M 4×P0.7	9	1.8	1.5	0.6	4.5/ 12.5	0.6
SPL- 5	M 5×P0.8	12	2.4	2.0	0.8	5.0/ 13.0	0.9
SPL- 6	M 6×P1.0	14	2.7		1.0	6.0/ 17.0	1.5
SPL- 8	M 8×P1.25	16	3.8	2.5	1.2	16.0/ 33.0	3.5
SPL-10	M10×P1.5	19	4.5		1.6	19.0/ 42.0	7.0
SPL-12	M12×P1.75	22	6.2	3.5	2.0	22.0/ 57.0	10.0
SPL-16	M16×P2.0	24	8.5	4.5	2.5	38.0/ 78.0	24.0
SPL-20	M20×P2.5	30	10.0	6.5		39.0/ 81.0	43.0
SPL-24	M24×P3.0	34	13.0	8.0	3.0	72.0/155.0	70.0