

インデックスプランジャー フランジタイプ IPF, IPFL

Indexing Plungers Flange Type IPF, IPFL



ノブを引く事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元の位置に戻ります。皿ネジ固定タイプのインデックスプランジャーです






IPF

ノブを引き、90° 回す事でセンターピンが引っ込んだ状態でロックされます。ノブを元の位置に戻せばロックが解除され、センターピンは元の位置に戻ります。皿ネジ固定タイプのインデックスプランジャーです。



IPFL

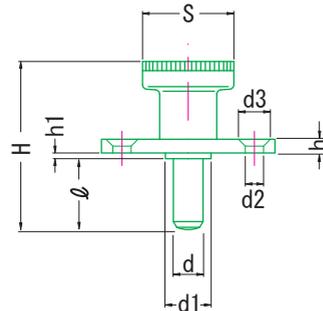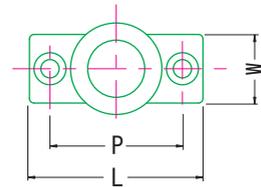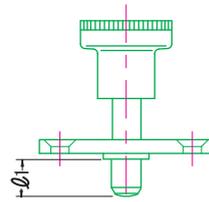

- 材表** ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon plastic Black
 ピン pin : 鋼材S45C Steel
 フランジ flange : 亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート
 Zinc Trivalent Chromate
 バネ spring : バネ鋼SWPB Steel

Unit : mm

品番	品番	d ^{-0.03} _{-0.04}	ℓ	ℓ ₁	S	H	P	L	W	h	h ₁	d ₁	d ₂	d ₃	min./max. (N)	(g)
IPF-6-6	IPFL-6-6	6	6	0	25	37	30	40	18	4.5	2.5	10	4.3	8.3	8.5/22	36.5
IPF-6-14	IPFL-6-14	6	14	8	25	45	30	40	18	4.5		10	4.3	8.3	8.5/22	38.3
IPF-8-8	IPFL-8-8	8	8	0	31	44	34	46	20	5.5	2.5	12	5.3	10.4	15.5/25	59.4
IPF-8-18	IPFL-8-18	8	18	10	31	54	34	46	20	5.5		12	5.3	10.4	15.5/25	63.5

注意事項 使用温度 max80°C min-20°C

インデックスプランジャー