


# インデックスプランジャー シンプルロックタイプ IPL

## Indexing Plungers Simple Lock Type IPL

RoHS指令適合品

ノブを引き、90° 回す事でセンターピンが引っ込んだ状態でロックされます。  
ノブを元の位置に戻せばロックが解除され、センターピンは元の位置に戻ります。

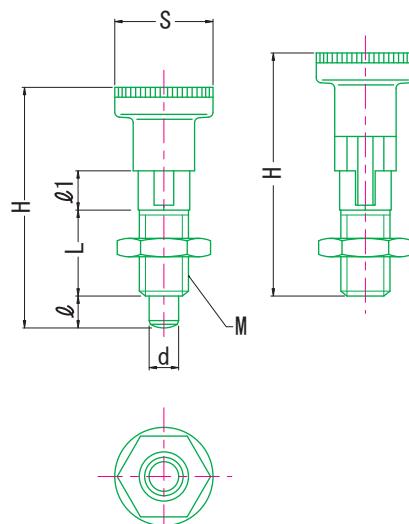

- 材表**
- ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon plastic Black
  - ネジ screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート Steel Trivalent Chromate
  - ピン pin : ステンレスSUS303 Stainless steel
  - バネ spring : ステンレスSUS304 Stainless steel
  - ロックナット nat : 鋼材S45C・三価クロメート Steel Trivalent Chromate

**注** ロックナットは、含まれておりません。  
ロックナットは、プランジャーとは別に選定して下さい。


Unit : mm

品番	M	d	d <sub>1</sub>	S	H	L	d <sub>1</sub>	min./max. (N)	(g)
IPL- 6	M 6×P1.0	4	4	12	33.0	12	7.0	3/12	3.9
IPL- 8	M 8×P1.25	5	5	16	43.5	16	9.5	5/24	9.1
IPL-10	M10×P1.5	6	6	18	52.0	20	10.5	5/21	17.7
IPL-12	M12×P1.75	8	8	21	63.5	24	13.5	6/22	32.1

### ロックナット

Unit : mm

品番	品番	M	F	H1	(g)
IPL- 6	LN- 6-M	M 6×P1.0	10	3.2	2
IPL- 8	LN- 8-M	M 8×P1.25	13	4.0	3
IPL-10	LN-10-M	M10×P1.5	16	5.0	7
IPL-12	LN-12-M	M12×P1.75	18	6.0	10

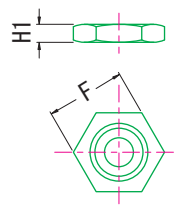

**注意事項** 使用温度 max80°C min-20°C

### ロックナットなしの場合

IPL-10  
プランジャー品番のみ

### ロックナット付きの場合

IPL-10 + LN-10-M  
プランジャー品番 ロックナット品番