

インデックスプランジャー IP-2, IP-2-sus

Indexing Plungers IP-2, IP-2-sus

RoHS指令適合品


ノブを引き、90° 回す事でセンターピンが引っ込んだ状態でロックされます。
ノブを元の位置に戻せばロックが解除され、センターピンは元の位置に戻ります。



IP-2



IP-2-sus

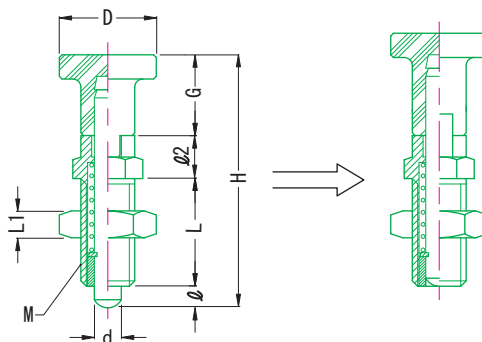

- 材表**
- ノブ knob : 黒色ポリアセタール樹脂POM Polyacetal plastic Black
 - ネジ screw : 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
 - ピン pin : 鋼材SUM22 Steel
 - バネ spring : 鋼線SW-C Steel
 - ロックナット nat : 鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish

- 材**
- ノブ knob : 黒色ポリアセタール樹脂POM Polyacetal plastic Black
 - ネジ screw : ステンレスSUS303 Stainless steel
 - ピン pin : ステンレスSUS303 Stainless steel
 - バネ spring : ステンレスSUS304-WPB Stainless steel
 - ロックナット nat : ステンレスSUS304 Stainless steel

注 ロックナットは、含まれております。

Unit : mm

品番	M	d	φ	D	H	L	L1	φ2	G	min./max. (N)	(g)
IP-2-8 IP-2-8-sus	M 8×P1.0	4	4	16	43	16	4	9	14	3.9/12.0	17
IP-2-10 IP-2-10-sus	M10×P1.0	5	5	21	49	17	6	10	17	3.9/13.7	30
IP-2-12 IP-2-12-sus	M12×P1.5	6	6	25	59	20	7	12	21	8.8/22.5	42
IP-2-16 IP-2-16-sus	M16×P1.5	8	8	33	79	26	10	16	29	12.7/21.6	85

注意事項 使用温度 max80°C min-20°C