

スプリングボディー SBR 円錐タイプ SBC

Spring Bodies SBR

Spring Bodies Cone Type SBC

ピンとバネを一体化し、プランジャーを最もシンプルにしたタイプです。

RoHS指令適合品





SBR/SBR-sus



SBC

材表 ピン pin : 鋼材SUM22L・ニッケルメッキ
Steel Plated
バネ spring : ステンレスSUS301 Stainless steel

材表 ピン pin : 鋼材SUM22L・ニッケルメッキ Steel Plated
ピン pin : ステンレスSUS305 Stainless steel
バネ spring : ステンレスSUS301 Stainless steel

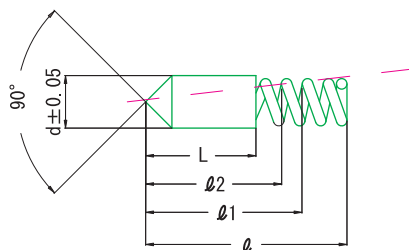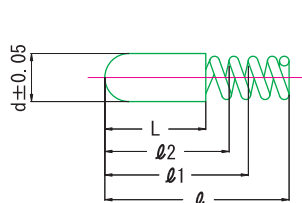

スチール・ニッケルメッキ タイプ

Unit : mm

品番	d±0.05	L	φ	φ1	φ2	φ1(N)	φ2(N)	バネ定数(N/mm)	(g)
SBR-2216	2.2	7.8	16.0	12.0	10.5	2.2	3.0	0.53	0.13
SBR-2608	2.6	3.8	8.0	6.5	5.2	1.1	2.0	0.70	0.08
SBR-3012	3.0	6.0	12.0	9.0	8.7	6.2	6.8	2.00	0.30
SBR-3016		8.5	16.0	13.0	10.7	4.8	8.4	1.60	0.33
SBR-3412	3.4	6.0	12.0	9.0	7.8	5.0	7.0	1.69	0.20
SBR-3415		7.3	15.0	12.0	8.2	5.9	13.3	1.95	0.25
SBR-4014	4.0	8.0	14.0	12.0	9.0	5.0	12.3	2.45	0.41
SBR-5016	5.0	8.0	16.0	13.0	10.4	8.0	15.0	2.70	0.56

ステンレス タイプ

Unit : mm

品番	d±0.05	L	φ	φ1	φ2	φ1(N)	φ2(N)	バネ定数(N/mm)	(g)
SBR-3016-sus	3.0	8.0	16.0	13.0	10.6	4.8	8.6	1.60	0.28
SBR-3618-sus	3.6	9.0	18.0	15.0	11.5	6.7	14.5	2.24	0.55
SBR-4016-sus	4.0	7.5	16.0	13.0	11.4	8.0	12.3	2.70	0.54

スチール・ニッケルメッキ タイプ

Unit : mm

品番	d±0.05	L	φ	φ1	φ2	φ1(N)	φ2(N)	バネ定数(N/mm)	(g)
SBC-2216	2.2	7.8	16.0	12.0	10.5	2.2	3.0	0.53	0.23
SBC-3011	3.0	5.2	11.0	9.0	6.7	1.6	3.4	0.78	0.20
SBC-3016	3.0	8.5	16.0	13.0	10.7	4.8	8.4	1.60	0.33