

エアインジケータ

空気圧表示器

M5×0.8,R1/8 (M5×0.8)

- エアインジケータは空気圧回路において空気圧の有無を色の切換えにより表示します。
- 加圧されたラインの確認、作動状態、作動完了の確認を行います。
- コガネイのエアインジケータは、色が完全に切り換わる構造のため、表示が明確です。

表示記号



仕様


項目	形式	KIS-R	KIS-G	KIL-R	KIL-G
配管接続口径		M5×0.8		R1/8およびM5×0.8 (めねじ)	
使用流体		空気			
使用圧力範囲	MPa	0.15~0.9		0.1~0.7	
保証耐圧力	MPa	1.3			
使用温度範囲	℃	0~60			
最高作動頻度	Hz	5		3	
給油		要			
表示色	空気圧が無い場合	無	無	緑	赤
	空気圧がある場合	赤	緑	赤	緑
本体材質		黄銅		アルミ合金	
質量	g	5		86	

販売単位

KISは5個で1セットです。注文数は5個を「1」としてください。
KILの販売単位は1個です。

寸法図 (mm)

●KIS

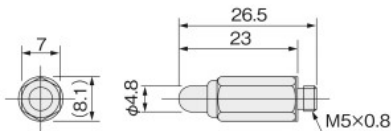

●KIL

