


## 注文記号

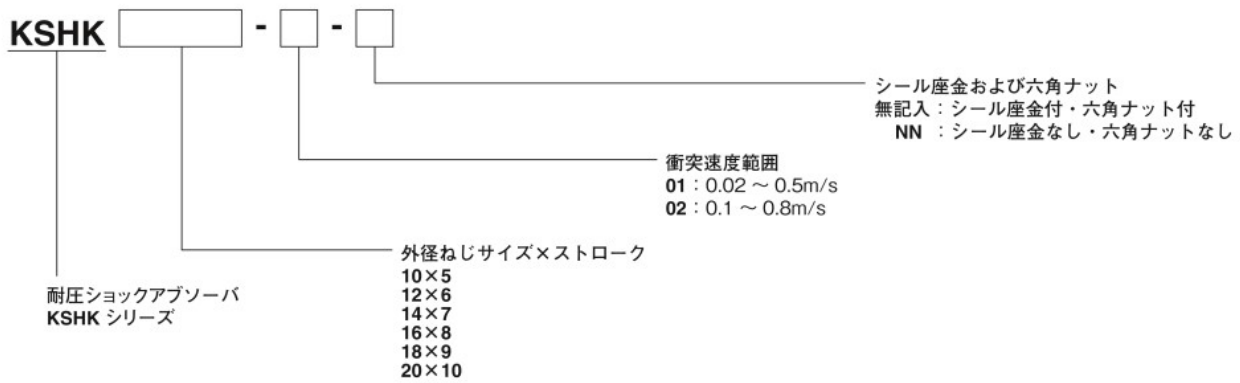

## アディショナルパーツ




シール座金  
MK1-KSHK □



六角ナット  
MK2-KSHK □


## 内部構造と主要部材質

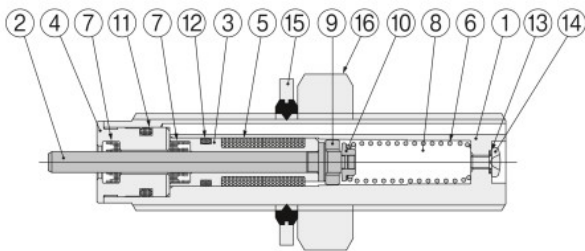

備考 : 部品および内部形状はサイズにより一部異なります。

No	名称	材質
①	本体	銅合金 (ニッケルめっき)
②	ピストンロッド	硬鋼 (ニッケルめっき)
③	スリーブ	銅合金
④	プラグ	ステンレス鋼
⑤	アキュムレータ	合成ゴム
⑥	スプリング	ばね鋼
⑦	ロッドパッキン	合成ゴム
⑧	オイル	特殊オイル
⑨	ピストンリング	銅合金
⑩	カラー	ステンレス鋼、銅合金
⑪	Oリング	合成ゴム (NBR)
⑫	Oリング	合成ゴム (NBR)
⑬	Oリング	合成ゴム (NBR)
⑭	小ねじ	軟鋼 (亜鉛、ニッケルめっき)
⑮	シール座金	鋼+合成ゴム (KSHK18ステンレス鋼+合成ゴム)
⑯	六角ナット	ステンレス鋼

## 使用例

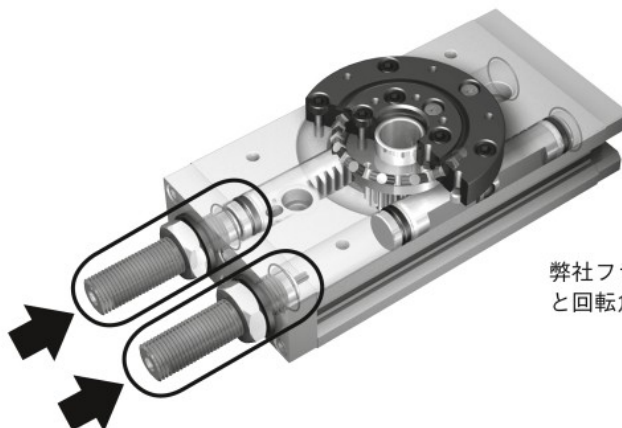

弊社フラットロータリ (RAF) の衝撃吸収と回転角度調節に使用されています。