 


ルブリケータ

LN650・LN651・LN900・LN901・LN902




表示記号



仕様

| 項目 | シリーズ タイプ 形式 | 650シリーズ | | 900シリーズ | | |
|--------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| | | 標準 LN650 | マイクロルブリケータ LN651 | 標準 LN900 | マイクロルブリケータ LN901 | マシンルブリケータ LN902 |
| 使用流体 | | 空気または非腐食性流体 | | | | |
| 配管接続口径 | Rc | 3/4、1 | | | | |
| 最高使用圧力 | MPa | 0.97 | | | 0.3 | |
| 保証耐圧力 | MPa | 1.47 | | | | |
| 使用温度範囲 | ℃ | 5~60 | | | | |
| オイル貯容量 | cc | 160 | | | | |
| 推奨使用油 | | タービン油1種 (ISO VG32) | | | | |
| 方式 | | 全量式 | 選択式 | 全量式 | 選択式 | 選択式 |
| 滴下最少流量 | ℓ/min (ANR) | 20 | 70 | 155 | 185 | 14 |
| 質量 | kg | 0.64 | | 1.3 | | |
| 材質 | 本体 | アルミダイカスト | | | | |
| | ボウル | ポリカーボネート樹脂 | | | | |
| | ダンパ | ウレタンゴム | | | | |
| 標準装備品 | | ボウルガード | | | | |

注文記号

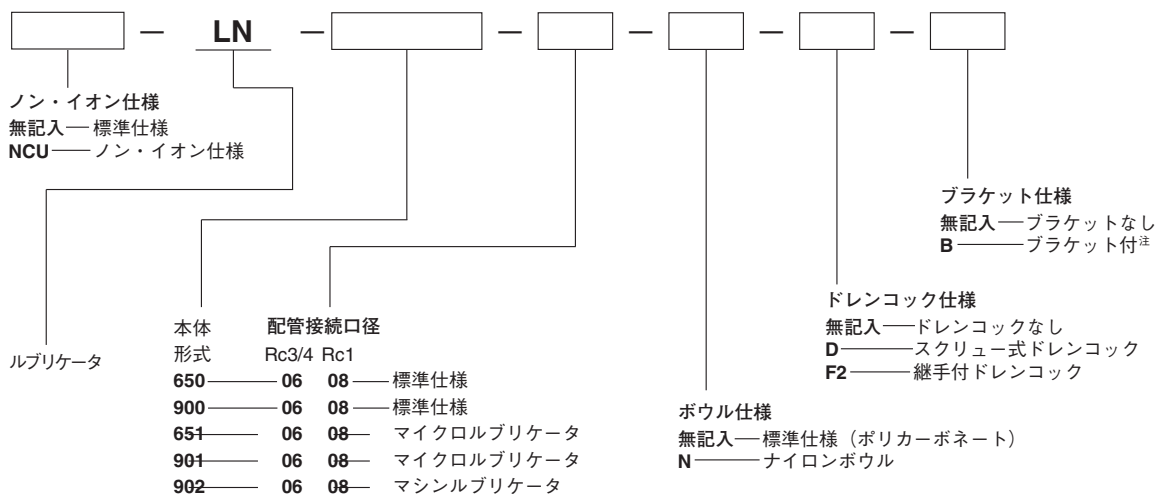

注：ブラケットの注文記号、寸法につきましては、1414、1415ページをご覧ください。