


HMC

Ⓔ AHT

Hose Male Connector
ホースおねじコネクタ



Cd ≤ 75ppm

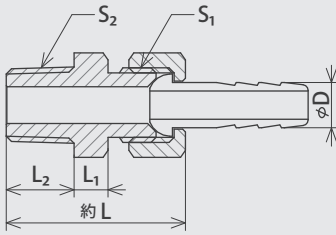

ホース継手

品番	旧品番	呼称 φD×S ₂	対辺寸法		ホース口外径 φD	適合ねじ S ₁ (G)	適用ねじ S ₂ (R)	寸法情報			
			本体	ナット				約 L	L ₁	L ₂	最小穴径
HMC 01818	NH-70	5.0×1/8	12	12	5.0	1/8	1/8	42.0	5.0	9.0	2.8
HMC 02818	NH-511	6.5×1/8	12	12	6.5	1/8	1/8	42.0	5.0	9.0	3.5
HMC 03828	NH-512	8.0×1/4	16	16	8.0	1/4	1/4	53.5	6.0	12.0	5.0
HMC 04838	NH-513	9.5×3/8	19	19	9.5	3/8	3/8	59.0	8.0	13.0	6.0
HMC 05838	NH-71	10.0×3/8	19	19	10.0	3/8	3/8	62.0	8.0	13.0	6.0
HMC 06838	NH-514	11.0×3/8	19	19	11.0	3/8	3/8	62.0	8.0	13.0	7.0
HMC 07848	NH-72	12.0×1/2	24	24	12.0	1/2	1/2	70.0	10.0	16.0	7.5
HMC 08848	NH-515	12.7×1/2	24	24	12.7	1/2	1/2	70.0	10.0	16.0	8.0
HMC 09848	NH-516	14.0×1/2	24	24	14.0	1/2	1/2	80.0	10.0	16.0	9.0
HMC 10848	NH-73	16.0×1/2	27	27	16.0	5/8	1/2	83.0	11.0	16.0	10.0


HGM

Ⓔ AHK

Hose Male Connector (Type G)
ホースおねじコネクタ (Gねじ仕様)



Cd ≤ 75ppm

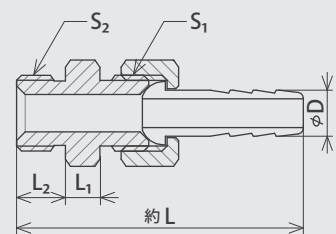


品番	旧品番	呼称 φD×S ₂	対辺寸法		ホース口外径 φD	適合ねじ S ₁ (G)	適用ねじ S ₂ (G)	寸法情報			
			本体	ナット				約 L	L ₁	L ₂	最小穴径
HGM 01818	NH-74	5.0×1/8	12	12	5.0	1/8	1/8	39.5	5.0	6.5	2.8
HGM 02818	NH-301	6.5×1/8	12	12	6.5	1/8	1/8	39.5	5.0	6.5	3.5
HGM 03828	NH-302	8.0×1/4	16	16	8.0	1/4	1/4	50.0	6.0	8.5	5.0
HGM 04838	NH-308	9.5×3/8	19	19	9.5	3/8	3/8	56.0	8.0	10.0	6.0
HGM 05838	NH-75	10.0×3/8	19	19	10.0	3/8	3/8	59.0	8.0	10.0	6.0
HGM 06838	NH-303	11.0×3/8	19	19	11.0	3/8	3/8	59.0	8.0	10.0	7.0
HGM 07848	NH-76	12.0×1/2	24	24	12.0	1/2	1/2	66.0	10.0	12.0	7.5
HGM 08848	NH-309	12.7×1/2	24	24	12.7	1/2	1/2	66.0	10.0	12.0	8.0
HGM 09848	NH-304	14.0×1/2	24	24	14.0	1/2	1/2	76.0	10.0	12.0	9.0
HGM 10848	NH-77	16.0×1/2	27	27	16.0	5/8	1/2	79.0	11.0	12.0	10.0

HFC

Hose Female Connector
ホースめねじコネクタ



New Item Cd ≤ 75ppm

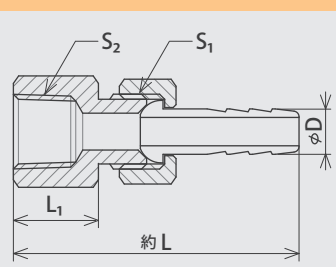

品番	旧品番	呼称 φD×S ₂	対辺寸法		ホース口外径 φD	適合ねじ S ₁ (G)	適用ねじ S ₂ (Rc)	寸法情報		
			本体	ナット				約 L	L ₁	最小穴径
HFC 01818		5.0×1/8	14	12	5.0	1/8	1/8	40.0	12.0	2.8
HFC 02818		6.5×1/8	14	12	6.5	1/8	1/8	40.0	12.0	3.5
HFC 03828		8.0×1/4	17	16	8.0	1/4	1/4	50.5	15.0	5.0
HFC 04838		9.5×3/8	21	19	9.5	3/8	3/8	57.0	19.0	6.0
HFC 05838		10.0×3/8	21	19	10.0	3/8	3/8	60.0	19.0	6.0
HFC 06838		11.0×3/8	21	19	11.0	3/8	3/8	60.0	19.0	7.0
HFC 07848		12.0×1/2	27	24	12.0	1/2	1/2	66.0	22.0	7.5
HFC 08848		12.7×1/2	27	24	12.7	1/2	1/2	66.0	22.0	8.0
HFC 09848		14.0×1/2	27	24	14.0	1/2	1/2	76.0	22.0	9.0
HFC 10848		16.0×1/2	27	27	16.0	5/8	1/2	78.0	22.0	10.0

製品改良のために、形状及び寸法については予告なしに変更することがあります。最新情報については弊社ウェブサイト (www.tsugite.com) にてご確認ください。

Made in Japan.